


BA 100806-7035

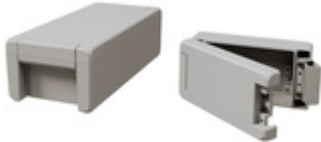

Bocube Alu
Behuizing met glad deksel, lichtgrijs, scharnierend
Bestelnr.: 00112125

Kleur van de behuizingsgroep

lichtgrijs, RAL 7035 of grafietgrijs, RAL 7024; speciale kleuren op aanvraag


Beschermingsklasse

IP 66/IP 67/IP 69 DIN EN 60529

Behuizingsmateriaal

Behuizing: GD Al Si 12, dichting PU geschuimd; Scharnieren / Afdekkingen: Al Mg Si 0,5 met poedercoating / natuurkleur geëloxeerd

Leveringsomvang: behuizing incl. scharnier en bevestigingsmateriaal

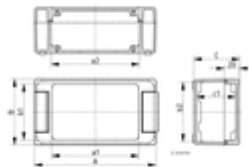

A	121 mm
B	86 mm
C	60 mm
a1	- mm
a2	77,5 mm
b1	- mm
b2	77,5 mm
c1	53,5 mm

Technische tekeningen

Catalogustekening in DXF-formaat:
[00112125_BA-100806-7035.dxf](#) (2.8 MB)

Catalogustekening in PDF-formaat:
[00112125_BA-100806-7035.pdf](#) (219 KB)

3D-productgegevens in STEP-formaat:
[Aanmelding vereist](#)

Basistekening voor bewerkingen:
[00112125_BA-100806-7035-G.dxf](#) (2.2 MB)


Montage-instructies

[Bocube_Alu_00911501.pdf](#) (127 KB)
[DAE-D11_Montageanleitung_Datenblatt_DE.pdf](#) (350 KB)
[DAE-D11_Assembly_Instructions_Datasheet_EN.pdf](#) (285 KB)

Hoofdstukken downloaden

[Bocube_Alu_GB.pdf](#) (1.7 MB)


Toebehoren

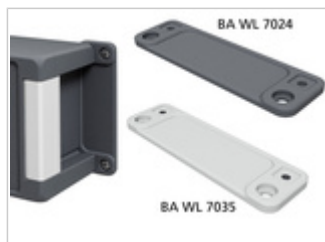

Wandklemmen

00500105 [BA WL 08 - 7035](#) Voor BA ..08..

00500104 [BA WL 08 - 7024](#) Voor BA ..08..

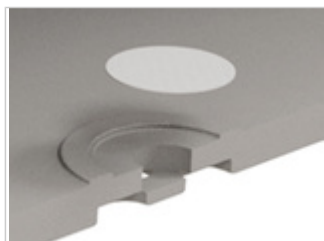

Drukcompensatiemembraan DAE

52011000 [DAE-D11](#) zelfklevende membraan ø 11 mm



Montageplaten, hardpapier, 2 mm

00602100 [BA MH 1008](#) Voor BA 1008..



Draagrails DIN EN 60715 TH 15

22150702 [TS 15](#) Voor BA 1008..



Draagrails DIN EN 60715 G 32

22320702 [TS 32](#) Voor BA 1008..



Draagrails DIN EN 60715 TH 35

22350702 [TS 35](#) Voor BA 1008..

* = op aanvraag verkrijgbaar