

# BA 281709 F-7024



Bocube Alu

Behuizing met membraandeksel, grafietgrijs, Afdekkingen geanodiseerd, scharnierend

**Bestelnr.: 00126334**

**Kleur van de behuizingsgroep**

lichtgrijs, RAL 7035 of grafietgrijs, RAL 7024; speciale kleuren op aanvraag


**Beschermingsklasse**

IP 66/IP 67/IP 69 DIN EN 60529

**Behuizingsmateriaal**

Behuizing: GD Al Si 12, dichting PU geschuimd; Scharnieren / Afdekkingen: Al Mg Si 0,5 met poedercoating / natuurkleur geëloxeerd

Leveringsomvang: behuizing incl. scharnier en bevestigingsmateriaal

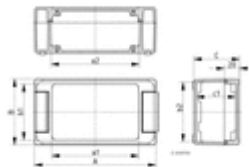

|           |          |
|-----------|----------|
| <b>A</b>  | 299 mm   |
| <b>B</b>  | 173 mm   |
| <b>C</b>  | 90 mm    |
| <b>a1</b> | 253,5 mm |
| <b>a2</b> | 254,5 mm |
| <b>b1</b> | 159,5 mm |
| <b>b2</b> | 163,5 mm |
| <b>c1</b> | 81,5 mm  |

**Technische tekeningen**

Catalogustekening in DXF-formaat:

[00126334\\_BA-281709-F-7024.dxf](#) (3.0 MB)

Catalogustekening in PDF-formaat:

[00126334\\_BA-281709-F-7024.pdf](#) (240 KB)

3D-productgegevens in STEP-formaat:

[Aanmelding vereist](#)

Basistekening voor bewerkingen:

[00126334\\_BA-281709-F-7024-G.dxf](#) (2.2 MB)

**Montage-instructies**

[Bocube\\_Alu\\_00911501.pdf](#) (127 KB)


[DAE-D11\\_Montageanleitung\\_Datenblatt\\_DE.pdf](#) (350 KB)

[DAE-D11\\_Assembly\\_Instructions\\_Datasheet\\_EN.pdf](#) (285 KB)

**Hoofdstukken downloaden**

[Bocube\\_Alu\\_GB.pdf](#) (1.7 MB)

# Toebehoren

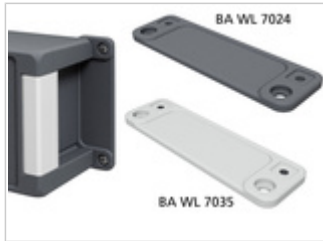

## Wandklemmen

00500305 [BA WL 17 - 7035](#) Voor ..17..

00500304 [BA WL 17 - 7024](#) Voor ..17..



## Drukcompensatiemembraan DAE

52011000 [DAE-D11](#) zelfklevende membraan ø 11 mm



## Montageplaten, hardpapier, 2 mm

00606300 [BA MH 2817](#) Voor BA 2817..



## Draagrails DIN EN 60715 TH 15

22152302 [TS 15](#) Voor BA 2817..



## Draagrails DIN EN 60715 G 32

22322302 [TS 32](#) Voor BA 2817..



## Draagrails DIN EN 60715 TH 35

22352302 [TS 35](#) Voor BA 2817..

\* = op aanvraag verkrijgbaar