


BA 241309-7024

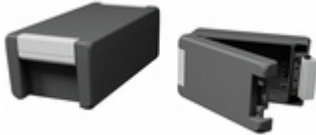

Bocube Alu

Behuizing met glad deksel, grafietgrijs, Afdekkingen geanodiseerd, scharnierend

Bestelnr.: 00115234

Kleur van de behuizingsgroep

lichtgrijs, RAL 7035 of grafietgrijs, RAL 7024; speciale kleuren op aanvraag


Beschermingsklasse

IP 66/IP 67/IP 69 DIN EN 60529

Behuizingsmateriaal

Behuizing: GD Al Si 12, dichting PU geschuimd; Scharnieren / Afdekkingen: Al Mg Si 0,5 met poedercoating / natuurkleur geëloxeerd

Leveringsomvang: behuizing incl. scharnier en bevestigingsmateriaal

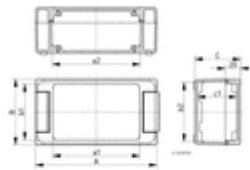

A	259 mm
B	128 mm
C	90 mm
a1	- mm
a2	214,5 mm
b1	- mm
b2	118,5 mm
c1	83,5 mm

Technische tekeningen

Catalogustekening in DXF-formaat:

[00115234_BA-241309-7024.dxf](#) (3.0 MB)

Catalogustekening in PDF-formaat:

[00115234_BA-241309-7024.pdf](#) (239 KB)

3D-productgegevens in STEP-formaat:

[Aanmelding vereist](#)

Basistekening voor bewerkingen:

[00115234_BA-241309-7024-G.dxf](#) (2.1 MB)

Montage-instructies

[Bocube_Alu_00911501.pdf](#) (127 KB)


[DAE-D11_Montageanleitung_Datenblatt_DE.pdf](#) (350 KB)

[DAE-D11_Assembly_Instructions_Datasheet_EN.pdf](#) (285 KB)

Hoofdstukken downloaden

[Bocube_Alu_GB.pdf](#) (1.7 MB)

Toebehoren

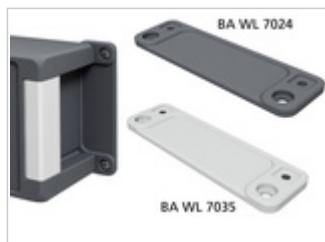

Wandklemmen

00500205 [BA WL 13 - 7035](#) Voor BA ..13..

00500204 [BA WL 13 - 7024](#) Voor BA ..13..



Drukcompensatiemembraan DAE

52011000 [DAE-D11](#) zelfklevende membraan ø 11 mm



Montageplaten, hardpapier, 2 mm

00605200 [BA MH 2413](#) Voor BA 2413..



Draagrails DIN EN 60715 TH 15

22151902 [TS 15](#) Voor BA 2413..



Draagrails DIN EN 60715 G 32

22321902 [TS 32](#) Voor BA 2413..



Draagrails DIN EN 60715 TH 35

22351902 [TS 35](#) Voor BA 2413..

* = op aanvraag verkrijgbaar