



AC-Check

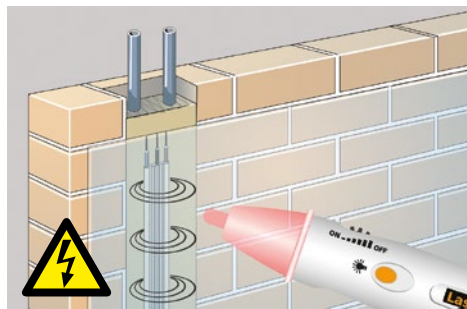

Contactloze spanningtester met instelbare gevoeligheid

Rev.1213

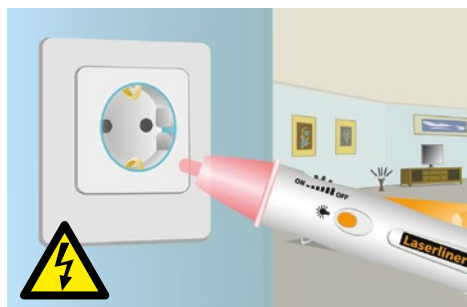

- **Contactloze registratie** van spanningvoerende leidingen van 5 VAC tot 1.000 VAC
- **Lokaliseert elektrische spanningen** in kabels, contactdozen, lampfittingen en zekeringen
- **Bepaalt de polariteit van de L/N-geleider**, bijv. bij contactdozen en aansluitklemmen
- **Vindt onderbrekingen** in draden en kabels
- **CAT III - 1.000 V** - toepasbaar voor metingen in de complete gebouwinstallatie
- **Zeer hoge gevoeligheid** voor het traceren van dieper gelegen leidingen
- **Goed zichtbare leidsignalen** voor de weergave van elektrische spanningen
- **Superfelle, geïntegreerde zaklamp** met separate aan-/uitschakelaar
- Robuuste, slagvaste **kwaliteitsbehuizing**

TECHNISCHE GEGEVENS

INDICATOR LED, Geluidssignaal

SPANNINGSBEREIK
5 V/AC ... 1000 V/AC
Frequentie 50 ... 400 Hz

OVERSPANNINGS-CATEGORIE
CAT III - 1000V

STROOMVOORZIEJING
2 AAA x 1,5V alkalibatterijen

ARBEIDSTEMP 0 °C ... 40 °C

AFMETINGEN (B x H x D)
154 x 32 x 28 mm

GEWICHT (incl. batterijen)
50 g



Instelbare gevoeligheid Zaklamp



AC-Check
+ batterijen

Verpakkingsformaat (B x H x D)

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
AC-Check	083.008A	4 021563 687862	5

CAT III
1000V

2x
AAA

