


DigiLevel Pro 30 cm



Digitale elektronische waterpas:
nu laserexact werken –
nauwkeurig en gebruiksvriendelijk.

Rev. 0214

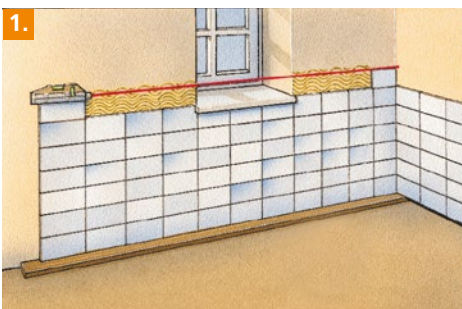

1. Met puntlaser:

optische verlenging van de waterpas. Dankzij de - 3 cm uit de onderste rand geplaatste - puntlaser kunnen hoogten en hoeken op het punt nauwkeurig worden overgedragen.

2. De waterpas die overal meedenkt:

de intelligente waterpas met verticaal en horizontaal hoekdisplay. Dankzij het inclinatie-memoriegegeven kunnen hoeken worden overgedragen. Met separaat meet-waardengeheugen kunnen tot max. 9 waarden opgeroepen en in graden, inch/feet of procent op het cijferdisplay worden weergegeven.

3. Optimaal gebruik door middel van AutoSound:

horizontale, verticale en 45°-toepassing worden ondersteunend weergegeven met een akoestisch signaal. Goed voor het correct uitlijnen van voorwerpen.

Flip-Display:

Bij metingen boven hoofdhoogte draait het display automatisch mee. Zo is het verlichte display onder alle omstandigheden goed leesbaar.

Kalibreerfunctie:

Kalibreerfunctie voor de verhoging van de nauwkeurigheid en aanpassing aan het meetoppervlak

Extra uitrusting:

- verticale en horizontale libel
- gefreesd meetoppervlak
- sterke magneten
- 1/4" statiefaansluiting

TECHNISCHE GEGEVENS

EXACTHEID van de elektronische meting
± 0,05° bij 0° – 1°, ± 0,1° bij 90°,
± 0,2° bij 1° – 89°

WEERGAVENAUWKEURIGHEID
0° – 1° 2 decimaalcijfers
1° – 90° 1 decimaalcijfer

LIBELNAUWKEURIGHEID ± 0,5 mm/m

LASER klasse 2


LASERGOLFLENGTE 650 nm

STROOMVERZORGING
Batterijen 2 x type AAA

AFMETINGEN (B x H x D)
292 x 60 x 30 mm

MEETSCHAAL
15 ... 270 mm

GEWICHT met batterijen: 0,45 kg

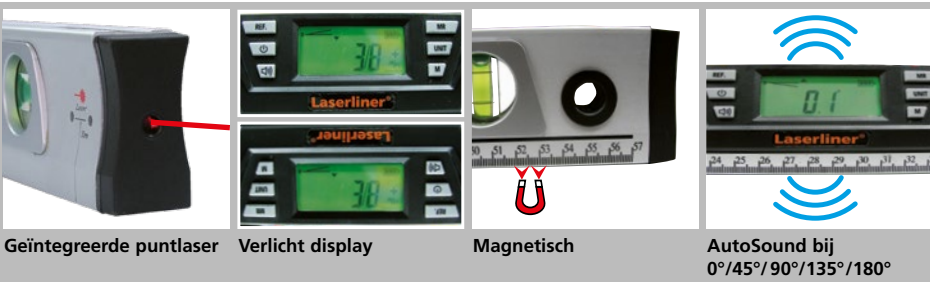

Geïntegreerde puntlaser

Verlicht display

Magnetisch

AutoSound bij
0°/45°/90°/135°/180°



DigiLevel Pro 30 cm
inclusief transporttas
+ batterijen (2 x 1,5 V type AAA)
Verpakkingsformaat (B x H x D)
90 x 400 x 55 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
DigiLevel Pro 30 cm	081.212A	4 021563 664856	5

