

## LaserCube




Handige lijnlaser voor snelle uitlijnwerkzaamheden op vloeren en wanden

Rev.0416



- Schone toepassing op alle oppervlakken
- ook met speciale pennen
- Eenvoudig uitlijnen door verticale en horizontale libel
- Als laserwaterpas te gebruiken
- Maakt het aanleggen van schuine vlakken mogelijk
- Lichte laser
- Compact in de mini-kubus-behuizing

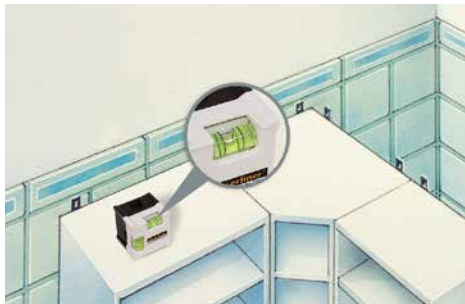

Handige kubus-behuizing



Eenvoudige uitlijning dankzij de libellen



Speciale pennen voor bevestiging

### TECHNISCHE GEGEVENS

<b>NAUWKEURIGHEID</b> ± 1 mm / m
<b>LASERGOLFLENGTE</b> 635 nm
<b>LASERKLASSE / UITGANGSEFFECT LIJNLASER</b> 2 / < 1 mW
<b>STROOMVOORZIEJING</b> 3 x knoopcel (LR 44 / AG13 / V13GA)
<b>BEDRIJFSDUUR</b> 4 uur
<b>WERKTEMPERATUUR</b> 0°C ... +40°C
<b>OPSLAGTEMPERATUUR</b> -10°C ... +70°C
<b>AFMETINGEN</b> (B x H x D) 38 x 38 x 38 mm
<b>GEWICHT</b> (incl. Batterijen) 36 g



### LaserCube

+ pennen  
+ batterijen

Verpakkingsformaat (B x H x D)

-

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
LaserCube	081.108A	4 021563 687848	5

