

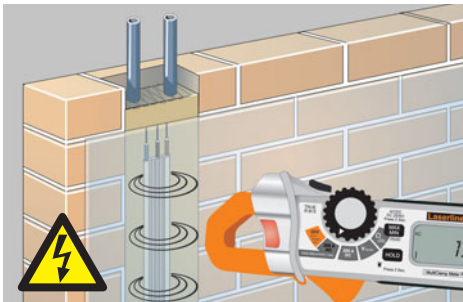


MultiClamp-Meter Pro

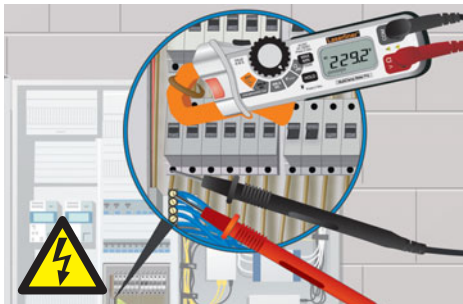

De professionele meettang met meting van de echte effectieve waarde

Rev.0713

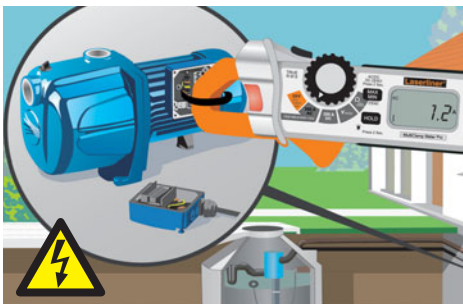

- Betrouwbare en **snelle stroommetingen in alle gesloten stroomkringen**
- Meet gelijk- en wisselstromen met **bepaling van de echte effectieve waarde (True RMS)**
- **Automatische doorgangstester** met akoestisch signaal
- **Exacte meetresultaten** bij gelijkstroommeting door DC-nullstelling
- **Automatische diodemeting** met doorlaatspanning tot 1,5 V
- **Peak-HOLD-functie** voor de bepaling van kortstondige inschakelstromen
- **Hoge meetresolutie** voor exacte stroom-, spanning- en weerstandsmeting
- **Geïntegreerde, contactloze spanningsindicator** voor de snelle bepaling van spanningvoerende onderdelen
- **CAT III - 600 V** - toepasbaar voor metingen in de complete gebouwinstallatie
- **Geïntegreerde meetpuntverlichting** door sterke led
- **MIN/MAX-functie** voor de bepaling van veranderende meetgrootheden
- Groot, goed afleesbaar **LC-display met achtergrondverlichting en staafdiagramweergave**

TECHNISCHE GEGEVENS

MAX. INGANGSVERMOGEN
 A AC / V DC: 200 A (PEAK 282,8 A)
 V AC/DC: 600 V AC/DC
 Weerstand, doorgangstest:
 600 V AC/DC

AC-STROOM
 0...200 A, ± 2,5%

DC-STROOM
 0...200 A, ± 2,0%

AC-SPANNING
 0,2...600 V, ± 1,5%

DC-SPANNING
 0,2...600 V, ± 1,0%

FREQUENTIEBEREIK 50/60Hz AC

DOORGANGSTEST
 Aansprekdrempel < 30 Ω
 Teststroom < 0,5 mA

PEAK HOLD
 meet piekstroom < 10 ms

OVERSPANNINGSCATEGORIE
 CAT III - 600 V

LC-DISPLAY
 tot 1999 (3 1/2 cijfers)

ELEKTRISCHE VOEDING
 2 x 1,5 type AAA/LR03 alkali

ARBEIDSTEMP. -10 °C... 55 °C

AFMETINGEN 164 x 65 x 32 mm

GEWICHT 175g



Verlicht display



Eenvoudig te bedienen functiewieltje



Grote bekwijde



MultiClamp-Meter Pro
 + batterijen (2 x 1,5 V AAA)
 + 2 meetleidingen

Verpakkingsformaat (B x H x D)
 190 x 310 x 65 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
MultiClamp-Meter Pro	083.040A	4 021563 671205	5

