


MultiMeter-PocketBox




Universele Multimeter in handig boxformaat, met automatische bereikschakeling

Rev.0215

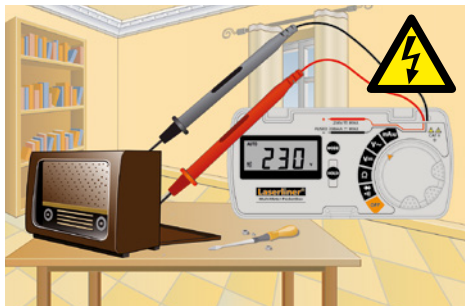

- Meet veilig, snel en exact op het gebied van **spanning, stroom en weerstand**
- **Automatische doorgangstester** met akoestisch signaal
- **Diode testfunctie** voor de functie- en polariteitsbepaling
- **Met automatisch functie- en bereikschakeling**, zonder omsteken van kabels
- **CAT II - 250 V**
- **3 1/2-digit Lcd**
- **Hold-functie**
- **Geïntegreerde meetpunten** in de box

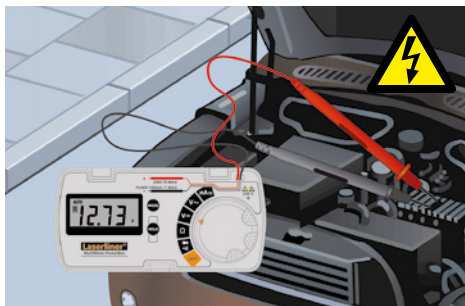

Groot LC-display



Eenvoudig te bedienen functiedraaiknop



Houder voor de meetpunten

TECHNISCHE GEGEVENS

SPANNINGSBEREIK
V/DC:
 200 mV ... 200 V, ± (0,8% + 5 Digits)
 200 V ... 250 V, ± (1% + 5 Digits)
V/AC: (40 - 400 Hz)
 2 mV ... 200 V, ± (1% + 5 Digits)
 200 V ... 250 V, ± (1,2% + 5 Digits)

STROOMBEREIK
A/DC:
 20 mA ... 200 mA, ± (1,2% + 5 Digits)
A/AC: (40 - 400 Hz)
 20 mA ... 200 mA, ± (1,5% + 5 Digits)

WEERSTANDSBEREIK
 0 Ω ... 200 Ω, ± (1,2% + 5 Digits)
 200 Ω ... 200 kΩ, ± (1,0% + 5 Digits)
 200 kΩ ... 2 MΩ, ± (1,2% + 5 Digits)
 2 MΩ ... 20 MΩ, ± (1,5% + 5 Digits)

MAX. INGANGSSPANNING
 250 V AC/DC

DIODETEST Nullastspanning 1,5 V

DOORGANGSTEST Akoestisch signaal als de weerstand < 30 Ω bedraagt

INGANGSWEERSTAND
 > 10 MΩ (V DC, V AC)

POLARITEIT
 Voortekens voor negatieve polariteit

LC-DISPLAY tot 1999 (3 1/2 cijfers)

ZEKERING
 250 mA/250 V, Ø 5 mm x 20 mm

OVERSPANNING CAT II - 250 V

VERONTREINIGINGSGRAAD 2

BESCHERMINGSKLASSE IP 40

MAX. REL. LUCHTVOCHTIGHEID
 75% rH niet condenserend

ARBEIDSTEMPERAATUUR 0 °C ... 40 °C

SPANNINGSVOORZIENING
 2 x LR44 1,5 V knoopcel

AFMETINGEN 113 x 56 x 23 mm

GEWICHT (incl. batterijen) 101 g



MultiMeter-PocketBox
 + batterijen

Verpakkingsformaat (B x H x D)
 107 x 234 x 52 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
MultiMeter-PocketBox	083.028A	4 021563 690053	5

