

Laserliner

MultiWet-Master Inspection Set

Universele inspectieset voor de beoordeling van waterschade en schimmelvorming



MultiWet-Master Compact Plus

- **2 meetprocessen:** materiaalvriendelijke oppervlaktescan (**capacitief meetproces**) en exacte puntmeting voor de bepaling van het materiaalvochtgehalte (**weerstandsmetproces**)
- Meting van de **omgevingstemperatuur, relatieve luchtvochtigheid en berekening van de dauwpunttemperatuur** door uitklapbaar ruimteklimaat-sensor
- **Index-functies voor de optimale beoordeling van verschillende materiaalcategorieën** (bouwmaterialen, hout en compoundmaterialen)
- **12 cijferige nat-/droogindicator** met programmeerbare grenswaarden voor de snelle beoordeling
- **Auto-HOLD-functie** voor het vasthouden van de laatste stabiele meetwaarde
- **Zelftestfunctie:** door een referentiemeting met behulp van de beschermkap wordt het meettoestel op nauwkeurigheid gecontroleerd
- **Bluetooth interface** voor de overdracht van de meetgegevens en de parametrisering van het toestel

ThermoSpot Plus

- **Contactloze temperatuurregistratie:** de infrarood temperatuurmeting is ideaal voor snelle metingen op oppervlakken, bijv. om warmtebruggen te lokaliseren
- **Instelbare emissiecoëfficiënt** (0,10 - 1,00)
- **Groot temperatuurmeetbereik** van -38°C...600°C

DampExtension

- **Diepte-elektroden** voor verschillende toepassingsgebied


TECHNISCHE GEGEVENS

MULTIWET-MASTER COMPACT PLUS
MEETPRINCIPE / SENSOR Weerstand meetprincipe, Capacitief meetprincipe, Luchtvochtigheid, Omgevingstemperatuur
MATERIALEN 108 houtsoorten, 31 bouwmaterialen
NAUWKEURIGHEID (ABSOLUUT) Weerstand meetprincipe: Hout: ± 1% (5%...30%) ± 2% (<5% en >30%) Bouwmaterialen: ± 0,15% Capacitief meetprincipe Holz: ± 2% Meting ruimteklimaat ± 2°C (-10°C...60°C) ± 3% (20%...90%)
DAUWPUNTWEERGAVE -20 °C...60 °C
WERKOMSTANDIGHEDEN 0 °C...40 °C
OPSLAGVOORWAARDEN -20°C...70°C
GEWICHT (incl. batterij) 258 g
THERMOSPOT PLUS
MEETBEREIK INFRAROOD -38...600 °C
NAUWKEURIGHEID ± 2°C + 0,05°C / graad (-38°C...0°C) ± 2°C (0°C...600°C) of ± 2% al naargelang de grotere waarde
OPTIEK 12:1 (12 m meetafstand : 1 m meetoppervlak)
EMISSIEGRAAD 0,01 - 1,00; instelbaar
LASER KLASSE 2, < 1 mW, 650 nm
GEWICHT (incl. batterijen) 210 g



Exacte puntmeting en materiaalvriendelijke oppervlaktescan

Uitklapbare ruimteklimaat-sensor

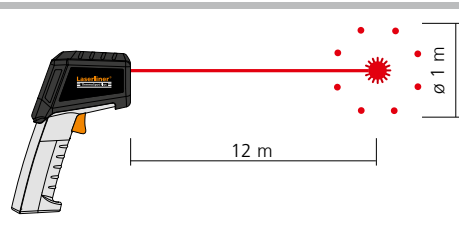

Optiek 12:1 (12 m meetafstand : 1 m meetoppervlak)



MultiWet-Master Inspection Set

inclusief draagkoffer
+ MultiWet-Master Compact Plus
+ ThermoSpot Plus
+ DeepElectrodes
+ ExtensionCable
+ batterijen

Verpakkingsformaat (B x H x D)
450 x 375 x 125 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
MultiWet-Master Inspection Set	082.092A	4 021563 687893	2

MULTIWET-MASTER COMPACT PLUS



THERMOSPOT PLUS

