

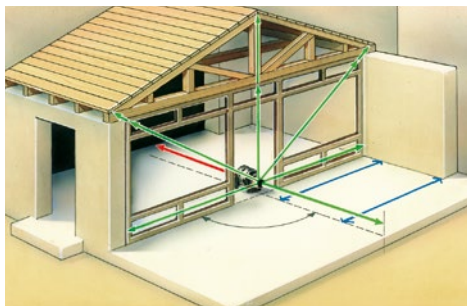


## Quadrum Green 410 S

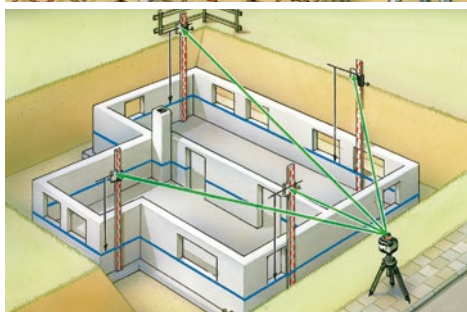

### Robuuste, volautomatische rotatielaser met groene lasertechnologie


Rev.1113

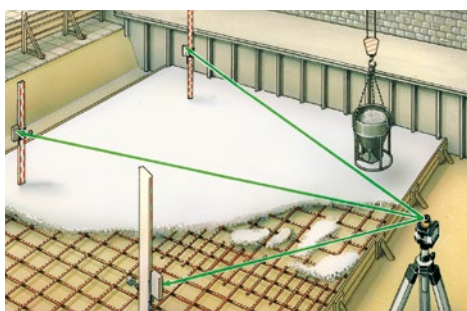

- **Groene lasertechnologie:** Op grond van de fysiologie van het menselijk oog zijn groene laserstralen voor ons veel beter zichtbaar dan rode. Daardoor is de laserstraal op grotere afstanden en bij helder omgevingslicht zeer goed zichtbaar.
- Sterke **waterdichte** behuizing.
- **Sensor-Automatic:** volautomatische uitlijning dankzij elektronische servomotoren met temperatuurvaste sensoriek.
- **ADS-Tilt:** automatische uitschakeling bij externe invloeden door ADS (**Anti-Drift-System**).
- De extra **referentiestraal** vergemakkelijkt het loden en uitlijnen van scheidingswanden.
- Dankzij de extra lange ontvangsteenheid kan de **SensoLite 410** de laserstraal op grote afstand snel registreren. LC-display aan de voor- en achterkant, superfelle, driekleurige signalleeds evenals akoestische melodieën geven de hoogte van de laserstraal aan. Robuuste, waterdichte behuizing met sterke kop- en zijmagneten.
- De **manuele hellingsmodus** maakt het aanleggen van hellingen tot 5° mogelijk.
- Met de **afstandsbediening** kunnen alle functies van de rotatielaser tot 40 m worden aangestuurd.
- Door de **4 IR-ontvangstdioden** kan het apparaat vanaf elke zijde op afstand worden bediend.
- **Transport Lock:** een speciale motorrem beschermt het toestel tijdens het transport.
- **Geïntegreerd veiligheids-bedieningsconcept.**
- Groene lasertechnologie met 0 °C - 40 °C temperatuurbereik.


#### TECHNISCHE GEGEVENEN

<b>NAUWKEURIGHEID</b> ± 1 mm / 10 m
<b>ZELFNIVELLEERBEREIK</b> ± 5°
<b>NIVELLERING</b> horizontaal / verticaal automatisch
<b>LASERONTVANGSTBEREIK</b> max. 400 m radius
<b>LASERMODI</b> Punt-, scan-, rotatie- en handontvangermodus
<b>LASERGOLFLENGTE</b> 532 nm / 635 nm
<b>LASER</b> klasse 3R, < 5 mW
<b>ELEKTRISCHE VOEDING</b> Hoogrendementsaccu, ca. 14 uur bedrijfsduur, ca. 7 uur laadduur, Alkalinebatterijen, ca. 8 uur bedrijfsduur
<b>TEMPERATUURBEREIK</b> 0 – 40°C
<b>VEILIGHEIDSKLASSE</b> Quadrum IP 66, SensoLite 410 IP 67
<b>GEWICHT</b> 2,6 kg
<b>AFMETINGEN</b> (B x H x D) 215 x 205 x 165 mm

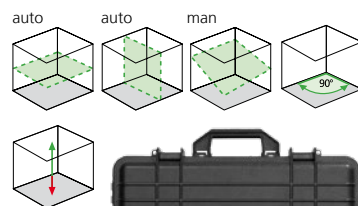

**Quadrum 410 S**  
 inclusief draagkoffer  
 + SensoLite 410  
 + universele houder  
 + afstandsbediening  
 + batterijhouder  
 + netvoeding / oplader  
 + hoogrendementsaccu  
 + batterijhouder  
 + batterijen

**Verpakkingsformaat** (B x H x D)  
 470 x 380 x 210 mm

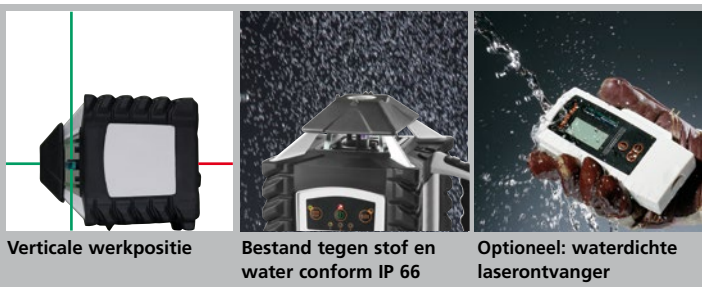

Verticale werkpositie

Bestand tegen stof en water conform IP 66

Optioneel: waterdichte laserontvanger

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
Quadrum Green 410 S	053.00.02A	4 021563 677856	1

