


# Laserliner®




## SmartCross-Laser set



Rev.0317

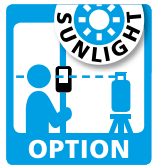

### Automatische kruislijnlaser met universele klemhouder

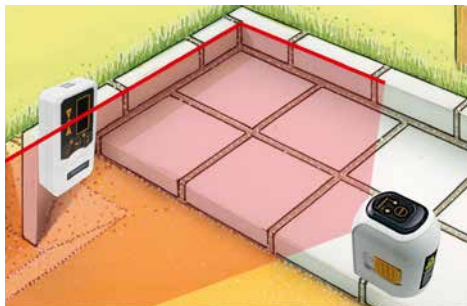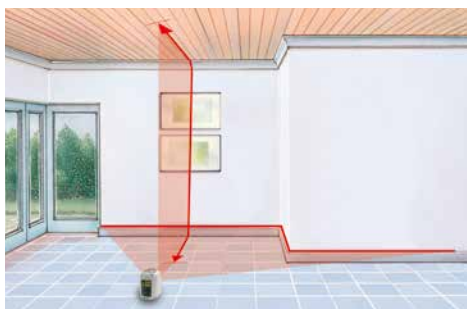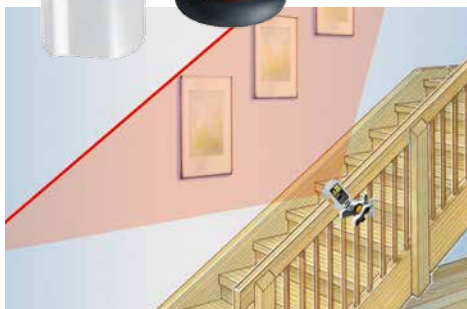

#### SmartCross-Laser


- De 2 goed zichtbare laserlijnen zijn uitstekend geschikt voor de uitlijning van tegels, regelwerk, ramen, deuren enz.
- **Automatic Level:** automatische uitlijning door magnetisch gedempt pendelsysteem.
- **Afzonderlijk inschakelbare** laserlijnen
- **Extra hellingsmodus** voor de schuine uitlijning.
- **RX-Ready:** door de geïntegreerde handontvangermodus kunnen laserlijnen met de optionele laserontvanger RX tot 30 m reikwijdte worden geregistreerd - ideaal voor alle binnen- en buitentoepassingen.
- **Out-Of-Level:** door optische signalen wordt gesignaleerd, wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt.
- **Transport Lock:** een pendelvergrendeling beschermt het pendelsysteem tijdens het transport.

#### FlexClamp


- **Eenvoudige verstelling van de hoogte en de positie** van het meettoestel met kruislijnlaser voor binnentoepassingen.
- **Veelzijdige bevestigingsmogelijkheden zonder schade** aan oppervlakken
- Geschikt voor lasermeettoestellen met 1/4"-schroefdraad

#### TECHNISCHE GEGEVENS

<b>ZELFNIVELLEERBEREIK</b> ± 5°
<b>NAUWKEURIGHEID</b> ± 0,5 mm / m
<b>NIVELLERING</b> automatisch
<b>WERKBEREIK</b> (afhankelijk van de hoeveelheid licht) 10 m
<b>LASERGOLFLENGTE</b> 650 nm
<b>LASERKLASSE</b> 2 / < 1 mW
<b>STROOMVOORZIEJING</b> 2 x 1,5V alkalibatterijen (type AA, LR6)
<b>GEBRUIKSDUUR</b> 15 uur (alkalibatterijen)
<b>WERKTEMPERATUUR</b> 0°C ... +40°C
<b>OPSLAGTEMPERATUUR</b> -10°C ... +70°C
<b>AFMETINGEN</b> (B x H x D) 55 x 85 x 75 mm
<b>GEWICHT</b> (complete set) 675 g

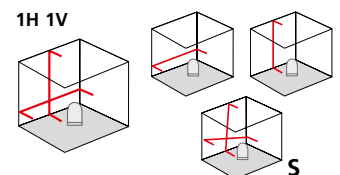

Automatic Level

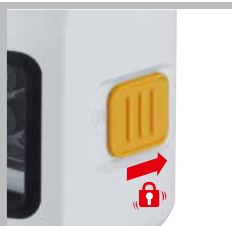

Pendelvergrendeling voor een veilig transport



Eenvoudige en veelzijdige verstelling



#### SmartCross-Laser set

inclusief SmartCross-Laser  
+ FlexClamp  
+ batterijen

**Verpakkingsafmetingen** (B x H x D)  
175 x 295 x 85 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
SmartCross-Laser set	081.116A	4 021563 694389	4

