



## LaserRange-Master T3

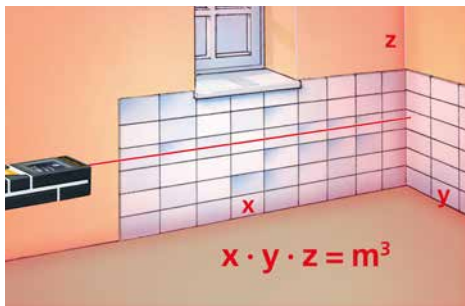

### Laser-afstandsmeter – met hoekfunctie

Rev.0317

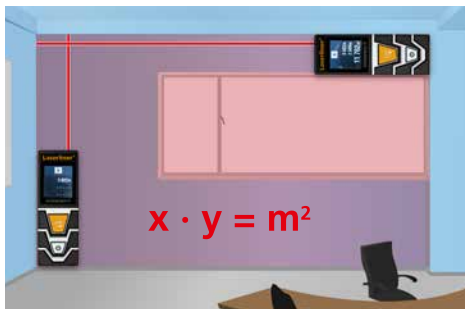

- Op het punt nauwkeurig met laser voor de exacte berekening van lengten
- Met de **oppervlakte- en volumefunctie** kunnen vertrekgrootten bijv. voor de calculatie van materiaalhoeveelheden, worden bepaald
- **360° neigingsensor** voor de bepaling van de horizontale en verticale afstand
- **Meetnauwkeurigheid** tot 30 m: ± 2 mm\*
- **Meetbereik binnen: 0,2 m tot 30 m**
- **3 meetniveaus omschakelbaar:** voorzijde, statief en achterzijde
- Continumeting
- Verlicht 3-cijferig **kleuren Ic-display** met touch-functie
- Stabiele, ergonomische behuizing

#### TECHNISCHE GEGEVENS

<b>NAUWKEURIGHEID</b> ± 2 mm (karakteristiek)*
<b>MEETBEREIK</b> max. 30 m
<b>MINIMALE REIKWIJDTE</b> 0,2 m
<b>LASER</b> Klasse 2 < 1mW
<b>LASERGOLFLENGTE</b> 650 nm
<b>WERKTEMPERATUUR</b> 0°C ... 40°C
<b>OPSLAGTEMPERATUUR</b> -20°C ... 70°C
<b>EENHEDEN</b> (omschakelbaar) m / ft / inch / ' _ ' "
<b>AUTOMATISCHE UITSCHAKELING</b> dynamisch al naargelang de meetmodus: Laser: 30 sec. - 5 min. Apparaat: 3 min. - 8 min.
<b>FUNCTIES</b> afstanden, oppervlakten, volumes, continumeting, Pythagoras 1 + 2, hoekfunctie 1 + 2
<b>STROOMVERZORGING</b> Batterijen 2 x 1,5 V type AAA
<b>AFMETINGEN</b> (B x H x D) 100 x 23 x 35 mm
<b>GEWICHT</b> met batterijen 82 g

\* Toepassings specifieke details zie bedieningshandleiding



**LaserRange-Master T3**  
inclusief transporttas  
+ batterijen (2 x 1,5 V Typ AAA)  
**Verpakkingsformaat** (B x H x D)  
113 x 236 x 64 mm



Verlicht kleuren Ic-display

Veelzijdige functies

Touch screen voor het schakelen van de functies

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
LaserRange-Master T3	080.840A	4 021563 698141	5

