



HSM SECURIO C14 - 4 x 25 mm




Datavernietiger HSM SECURIO C14

Plaats besparend, geruisarm en betrouwbaar: de datavernietiger voor het thuishkantoor. Verbruikt geen stroom in de ruststand en overtuigt door hoge gebruikersvriendelijkheid en het moderne design.

Specificaties

Productnr.:	2253111	Invoerbreedte:	225 mm
EAN	4026631053983	Opvangvolume/-capaciteit:	20 l
Vernietigingswijze:	snippers	Opvangcapaciteit per versnippering (80 g):	184
Snijgrootte:	4 x 25 mm	Geluidsniveau (leegloop):	ca. 55 - 60 dB(A)
Veiligheidsniveau (DIN 66399):	E-3 F-1 P-4 T-4	Breedte x Diepte x Hoogte:	366 x 258 x 405 mm
Snijcapaciteit in vellen 80g/m²:	5 - 6	Gewicht:	4,5 kg
Opgenomen vermogen / motor:	160 W	Snijgoed:	Papier, Nietjes en paperclips, Creditcard
Spanning / Frequentie:	220-240 V / 50 Hz/60 Hz		

Productinformatie

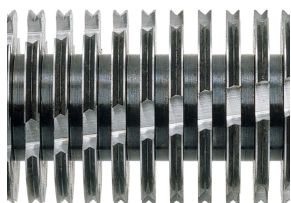

Geharde stalen snijwalsen met levenslange garantie zijn ongevoelig voor paperclips en nietjes en garanderen duurzaamheid.



In de standby-modus verbruikt de datavernietiger geen stroom.



Voor het legen van de opvangbak kan het bovengedeelte eenvoudig opgetild worden – een handige komgreep vereenvoudigt de handeling.



Geruisarme werking

Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.



Blaue Engel

De datavernietiger is voor zijn duurzaamheid, het geringe stroomverbruik en het gebruik van milieu sparende materiaal onderscheiden met de Blaue Engel.



Anti-papierophoping functie

Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping en behoudt de hoge doorvoercapaciteit.



 
Hoge gebruiksveiligheid

Een lichte druk op het veiligheidselement voorkomt onbedoelde invoer en stopt direct de papiertoevoer.



Start-/stop automatisme

Bediening is zeer eenvoudig: bij papiertoevoer start het apparaat automatisch en stopt vanzelf na het vernietigen.



* HSM SECURIO C14, C16