



HSM SECURIO C18 - 3,9 x 30 mm




Datavernietiger HSM SECURIO C18

Compact, functioneel en comfortabel. Met snijwalsen van gehard staal en door druk bewegend veiligheidselement. De zeer geruisarme datavernietiger met uitneembare opvanghouder – voor veeleisende gebruikers in de privé omgeving of het thuishkantoor.

Specificaties

Productnr.:	1913121	Invoerbreedte:	230 mm
EAN	4026631056762	Opvangvolume/-capaciteit:	25 l
Vernietigingswijze:	snippers	Opvangcapaciteit per versnippering (80 g):	351
Snijgrootte:	3,9 x 30 mm	Geluidsniveau (leegloop):	ca. 55 - 58 dB(A)
Veiligheidsniveau (DIN 66399):	E-3 F-1 P-4 T-4	Breedte x Diepte x Hoogte:	365 x 280 x 542 mm
Snijcapaciteit in vellen 80g/m²:	8 - 9	Gewicht:	11 kg
Opgenomen vermogen / motor:	360 W	Snijgoed:	Papier, Nietjes en paperclips, Creditcard
Spanning / Frequentie:	220-240 V / 50 Hz		

Productinformatie

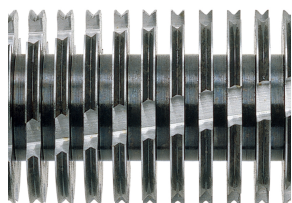

Geharde stalen snijwalsen met levenslange garantie zijn ongevoelig voor paperclips en nietjes en garanderen duurzaamheid.



De opvangbak is eenvoudig uitneembaar en te legen.



Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping en behoudt de hoge doorvoercapaciteit.

HSM®



Geruisarme werking

Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.



Blaue Engel

De datavernietiger is voor zijn duurzaamheid, het geringe stroomverbruik en het gebruik van milieu sparende materiaal onderscheiden met de Blaue Engel.



Anti-papierophoping functie

Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping en behoudt de hoge doorvoercapaciteit.



 
Hoge gebruiksveiligheid

Een lichte druk op het veiligheidselement voorkomt onbedoelde invoer en stopt direct de papiertoevoer.



Start-/stop automatisme

Bediening is zeer eenvoudig: bij papiertoevoer start het apparaat automatisch en stopt vanzelf na het vernietigen.



* HSM SECURIO C14, C16