


Laserliner MultiMeter XP



Exacte en robuuste professionele multimeter - met Low Z-meetfunctie voor lage impedanties en bluetooth

Rev18W05

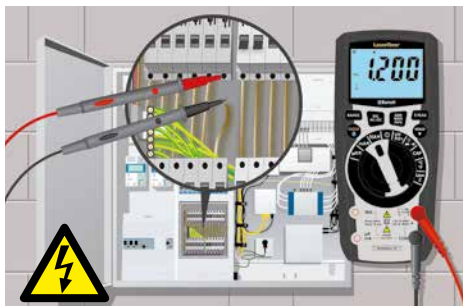

- Nauwkeurige en snelle meting van **spanning, stroom, weerstand, capaciteit, frequentie, tastgraad en contacttemperatuur**
- **Diodetestfunctie** voor de functie- en polariteitsbepaling
- Automatische **omschakeling** tussen en handmatige **voorselectie van de bereiken**
- **Automatische doorgangstester** met akoestisch signaal
- **Hoge display-resolutie van 6000 counts** voor de exacte bepaling van alle meetgrootheden
- Analoge staafdiagram-schaal met hoge resolutie en **61 segmenten** voor de veilige signaalanalyse
- **Grote bandbreedte** voor de frequentiemeting van 10 Hz tot 10 kHz
- **Relatieve meting** en **Data HOLD-functie**
- **MAX/MIN/AVG-functie** en **Peak-functie** voor de bepaling van kortstondige gebeurtenissen met PEAK +/- evaluatie
- **Low Z-meetfunctie voor lage impedanties** voor de veilige vermindering van lek- en fantoomspanningen bij leidingen en schakelementen
- Geïntegreerde schaalverlichting voor de veilige bediening – ook bij weinig omgevingslicht
- **CAT III-1000V, CAT IV-600V** - toepasbaar voor metingen in de complete gebouwinstallatie
- Slagvaste, ergonomische behuizing met **beschermende rubberlaag en standvoet**
- **Thermometerfunctie**

TECHNISCHE GEGEVENS

INGANGEN / NAUWKEURIGHEDEN VOLT (bescherm tot 1000V RMS/DC, impedantie 10MΩ) DCV: 0.6V ±(0.5% + 8) 6/60/600V ±(0.8% + 5), 1000V, (1.0% + 3) ACV: 6/60/1000V ±(1.0% + 5), ±(1.2% + 5) ACV + DCV mode: 6/60/600V, 1000V ±(1.5% + 20), (1.5% + 5)
LOW Z: (bescherm tot 600V RMS/DC, impedantie 3KΩ) ACV LOW Z: 6/60/1000V ±(3.0% + 30), ±(3.0% + 5)
DIVERSEN (bescherm tot 600V RMS/DC) DCA: 0.6mA, 6/60/600mA, 10A ±(1.0% + 3) ±(1.5% + 3), ACA: 600µA, 6/60/600mA, 10A ±(1.0% + 3), (2.0% + 8)
WEERSTAND 0.6/6/60/600kΩ/6MΩ, 60MΩ ±(1.5% + 5), (2.0% + 10)
CAPACITEIT 60nF ±(5.0% + 35), 600nF/6/60/600µF, 6000µF ±(3.0% + 5), (5.0% + 5)
TEMPERATUUR -20°C ... 760°C ±(1.5% + 5°C)
FREQUENTIE 9.999/99.99/999.9/9999Hz ±(1.0% + 5)
TASTGRAAD 20% ... 80% ±(1.2% + 2) Gevoeligheid > 8V RMS
DISPLAY-RESOLUTIE 6000 counts
AUTO-POWER-OFF 15 min.
OVERSPANNING CAT III/1000V, CAT IV/600V
VERONTREINIGINGSGRAAD 2
STROOMVERZORGING 4 x AAA 1,5 Volt-batterijen
ZEKERING 800mA/1000V (6.3 x 32 mm), flink 10A/1000V (10 x 38 mm), flink
WERKOMSTANDIGHEDEN 0 ... 40°C, 75%rH, niet condensierend, Werkhoogte max. 2000 m
OPSLAGVOORWAARDEN -10 ... 60°C, 80%rH, niet condensierend
AFMETINGEN 75 x 170 x 48 mm
GEWICHT 416 g



Groot LC-display met achtergrondverlichting



Eenvoudig te bedienen draaischakelaar



Houder voor de meetpunten



Superfelle, geïntegreerde zaklamp

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
MultiMeter XP	083.037A	4 021563 699407	2



MultiMeter XP

- + meetpunten CAT III/1000V, CAT IV/600V
- + K-type thermokoppel
- + batterijen

Verpakkingsformaat (B x H x D)
300 x 275 123 mm