


## MultiMeter-Home



Compacte analoog-multimeter geschikt voor meettaken rondom uw huis en hobby

Rev. 1215

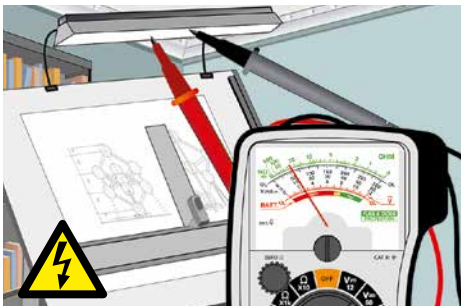

- Meet veilig, snel en exact op het gebied van **spanning, stroom en weerstand**
- **Batterijtestfunctie** voor de meting van de laadtoestand van batterijen
- Met **bereik- en functie-omschakeling** zonder omsteken van kabels
- **CAT III - 300 V** - Toepasbaar voor metingen bij de gebouwinstallatie
- Grote, goed afleesbare analogschaal met **nulpuntafstelling**
- **Compacte behuizing** met geïntegreerde meetleidingen



Grote, goed afleesbare analogschaal

Eenvoudig te bedienen draaischakelaar

Houder voor de meetpunten

### TECHNISCHE GEGEVENS

<b>MAX. INGANGSSPANNING</b>	300 V AC/DC
<b>SPANNINGSBEREIK</b>	
<b>V/DC:</b>	12 V...300 V, ± 5%
<b>V/AC:</b>	60 V...300 V, ± 5%
<b>STROOMBEREIK</b>	
<b>A/DC:</b>	30 mA...600 mA, ± 5%
<b>WEERSTANDSBEREIK</b>	X10Ω...X1kΩ, ± 5%
<b>WEERSTAND</b>	Testspanning max. 3,2 V
<b>BATTERIJEN</b>	1,5 V staafbatterijen / AA, AAA, C, D 9,0 V blokbatterijen / E-blok
<b>INGANGSGEVOELIGHEID</b>	2kΩ * spanningseindwaarde/V (bijv. 2kΩ * 300V/V = 600kΩ)
<b>ZEKERING</b>	F 630 MA / 300 V (Ø 5 X 20 MM)
<b>VEILIGHEIDSKLASSE</b>	II, dubbele isolatie
<b>OVERSPANNING</b>	CAT III - 300 V
<b>VERONTREINIGINGSGRAAD</b>	2
<b>BESCHERMINGSKLASSE</b>	IP 20
<b>MAX. REL. LUCHTVOCHTIGHEID</b>	< 80% rH niet condenserend
<b>ARBEIDSTEMPERATUUR</b>	0°C...40°C
<b>OPBERGTEMPERATUUR</b>	0°C...50°C
<b>SPANNINGSVOORZIENING</b>	1 x 1,5V type AAA
<b>AFMETINGEN</b>	82 x 116 x 25 mm
<b>GEWICHT (incl. batterij)</b>	166 g
<b>CONTROLENORMEN</b>	EN61010-1, EN61010-2-030, EN61010-2-033, EN61326-1, EN61326-2-2



**MultiMeter-Home**  
+ 2 meetpunten  
+ batterij

**Verpakkingsformaat** (B x H x D)  
190 x 310 x – mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
MultiMeter-Home	083.030A	4 021563 671175	5

CAT III  
300V

1x  
AAA