

## Gebruiksaanwijzing

Lamp

## Aanvulling bij de starterkit

### Leveringsomvang

- tint-lamp
- Gebruiksaanwijzing

### Geachte klant!



Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie betreffende de ingebruikname en bediening.

Lees de gebruiksaanwijzing, met name de veiligheidsaanwijzingen, zorgvuldig door, voordat u de lamp gaat gebruiken. Het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig letsel en schade aan de lampen.

Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Als u de lamp aan derden verstrekt, moet deze gebruiksaanwijzing ook worden meegeleverd.

U kunt deze handleiding ook op internet onder

[www.mueller-licht.de/tint](http://www.mueller-licht.de/tint) als pdf-bestand downloaden.

### Uitleg van symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op de lamp of op de verpakking gebruikt.

#### **WAARSCHUWING!**

Dit signaalsymbool/-woord geeft een gevaar met een middelmatige risicograad weer, dat, indien niet vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

#### **NOTE!**

Dit symbool waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool geeft handige aanvullende informatie weer voor de bediening of het gebruik. Graag zorgvuldig lezen.

### Veiligheidsaanwijzing



Deze lamp niet blootstellen aan vocht



Deze lamp niet gebruiken in reflectorbehuizingen



Deze lamp niet in gesloten verlichting gebruiken



Niet dimbaar via conventionele dimmer

### Doelmatig gebruik

De lamp wordt gebruikt voor verlichtingsdoeleinden en kan worden aangestuurd met de bijbehorende afstandsbediening.

De lamp kan worden gebruikt met in de handel verkrijgbare verlichtingsbronnen met het juiste schroefdraad (E 27/GU10). De set mag uitsluitend in droge binnenruimtes worden gebruikt. Het artikel is niet geschikt voor commercieel gebruik.

### Veiligheidsinstructies

#### **NOTE!**

- Dit artikel kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder alsook door personen met beperktere fysieke, motorieke of mentale vaardigheden of gebrekkige ervaring en kennis worden gebruikt, als deze onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd over het gebruik van het artikel en de hieruit voortvloeiende gevaren begrijpen.

#### **WAARSCHUWING!**

#### **GEVAAR voor kinderen**

- Kinderen mogen niet met het artikel spelen.
- Houd kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal. Bij inslikken bestaat er verstikkingsgevaar.


#### **GEVAAR voor brand/verbranding en/of explosies**

- Garandeer voor gebruik dat de aanwezige netspanning overeenkomt met de benodigde bedrijfsspanning van het artikel (zie "Technische gegevens").
- Gebruik het artikel niet als dit beschadigd is.
- Vermijd contact van het artikel met water of andere vloeistoffen.
- De gloeilampen mogen niet worden gedimd met een conventionele dimmer.

### Ingebruikname

#### Lamp plaatsen

U kunt de meegeleverde lampen in verschillende verlichtingsbronnen plaatsen, bijv. in een plafondlamp en een staande lamp of in een bureaulamp. De enige voorwaarde is dat de verlichtingsbronnen over een juiste fitting beschikken.

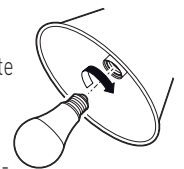

1. Schakel de verlichting uit en trek evt. de netstekker eruit en/of schakel de ruimtezekering in de zekeringsskast uit.
2. Laat eerst de geplaatste lamp - indien nodig - afkoelen.
3. Verwijder de oude lamp en draai de nieuwe lamp in de fitting.
4. Steek de netstekker in en / of schakel de huiszekering weer in en zet de desbetreffende schakelaar op I resp. ON.

#### Toepassingsgebied

- A) Als u een tint-afstandsbediening, een tint mobile switch of een tint mobile sensor hebt:
- a. Steek de netstekker in en / of schakel de huiszekering weer in en zet de desbetreffende lichtschakelaar op I resp. ON.
  - b. Bereid de afstandsbediening / de sensor overeenkomstig de bedieningshandleiding voor op de verbinding en houd deze in de buurt van de lamp.
  - c. De lamp is verbonden als deze 3x oplicht.
- B) Als u een Zigbee-gateway (bijv. Hue Bridge V2, Amazon Echo Plus\*, Lightify Gateway) hebt:
- a. Start op de gateway of de bijbehorende APP het zoekproces.
  - b. Steek de netstekker in en / of schakel de huiszekering weer in en zet de overeenkomstige lichtschakelaar op I resp. ON.
  - c. De lamp is verbonden als deze 3x oplicht.

**i** Om de lamp met een afstandsbediening of een Zigbee Gateway te koppelen, moet deze zich in koppelmodus bevinden (bij het inschakelen verschijnt een korte kleurenverloop resp. knippert de lamp kort).

Een lamp kan altijd slechts aan één afstandsbediening of gateway worden toegewezen.

## Reset van de tint-lamp/koppelmodus

Een reset van de tint-lamp is alleen noodzakelijk in uitzonderingsgevallen, bijv. als de afstandsbediening teruggezet moet worden, of als u de lamp aan een Smart Home Gateway wilt koppelen.

1. Schakel de tint-lamp 5x in en uit.
2. Schakel de tint-lamp weer in. Er verschijnt nu per lamp een korte kleurenverloop resp. de lamp knippert kort.

De gewenste reset is uitgevoerd en u kunt de tint-lamp weer zoals gewoonlijk aan uw afstandsbediening of andere Zigbee-systeem toevoegen.

## Reiniging

Schakel de lamp uit en trek evt. de netstekker eruit en/of schakel de ruimteze-kering in de zekeringskast uit.

Reinig de lamp en de afstandsbediening uitsluitend met een droge doek.

Bewaar de lamp op een droge, voor kinderen ontoegankelijke locatie als deze niet wordt gebruikt.

## Technische gegevens

Frequentieband van de draadloze RF-modus:	2405-2480,0 MHz
Maximaal zendvermogen:	<20 mW
Draadloos bereik (in de vrije ruimte):	30 m
Stand-byverbruik per lamp:	<0,5 W
Stroomvoorziening:	220-240 V
Netfrequentie:	50/60 Hz

Omgevingsomstandigheden:	
Temperatuur (bedrijf):	-20°C...40°C
Temperatuur (opslag):	-25°C...60°C
Relatieve luchtvochtigheid:	5-95% (geen condensatie)

## Smart Home Ready:

**i** De tint-producten van MÜLLER-LICHT zijn regelbaar via de meest actuele Zigbee-radiostandaard 3.0 en compatibel met talrijke lichtregelsystemen, zoals bijvoorbeeld Philips Hue (zonder Hue Entertainment en zonder HomeKit-Integration), Osram Lightify, de spraakassistent van Amazon (via Amazon Echo Plus)\* en nog veel meer.

Voor toevoeging aan een Zigbee Gateway start u op de bijbehorende app het zoekproces en schakelt u de lamp in. De lamp is verbonden als deze 3x oplicht.

Meer informatie over de Zigbee Allianz kunt u vinden op [www.zigbee.org](http://www.zigbee.org).

## Conformiteitsverklaring

**CE** Hierbij verklaart Müller-Licht-International GmbH dat de draadloze installatie, type "Müller-Licht-tint" voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kunt u vinden onder het volgende internetadres: [www.mueller-licht.de/tint](http://www.mueller-licht.de/tint)

## Verwijdering

Oude apparaten mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid. Overeenkomstig richtlijn 2012/19/EU moet het apparaat aan het einde van zijn levensduur naar een juiste inzamelingsplaats worden gebracht. Daarbij worden de materialen in het apparaat gerecycled en wordt belasting op het milieu vermeden.

Breng het oude apparaat kosteloos naar een inzamelplaats voor elektrisch schroot of een materiaalinzamelplaats.

Verwijder ook de verpakkingsmaterialen op milieuvriendelijke wijze, door deze gesorteerd in de juiste afvalcontainers weg te gooien.

Algemeen recyclingsymbool. Nadere informatie kunt u vinden op: [www.mueller-licht.de/recycle/](http://www.mueller-licht.de/recycle/)

\*Als deze service beschikbaar is in uw land. / \*\*Gegevens kunnen verschillen.

tint uitbreidingslampen							
44062	LED bulb white+color	806	9,5	60	E27	1800-6500 + color	60x120
44067	LED bulb white	806	9	60	E27	2700-6500	60x120
44063	LED reflector GU10 white+color 40°	350	6	>50	GU10	1800-6500 + color	50x61
44069	LED reflector GU10 white 36°	350	5,1	>50	GU10	2700-6500	50x54
44068	LED candle white	470	5,8	40	E14	2700-6500	38x110
44064**	LED candle white+color	470	6	40	E14	1800-6500 + color	38x110
Ook verkrijgbaar in uw ALDI filiaal: tint starterkits							
44059	1x LED bulb white+color & tint remote control	806	9,5	60	E27	1800-6500 + color	60x120
44060	1x LED reflector GU10 white+color 40° remote control	350	6	>50	GU10	1800-6500 + color	50x61

Energie-efficiëntieklasse A+ (spectrum A++ - E) • Alleen dimbaar met afstandsbediening • Levensduur 25.000 uur

## Serviceadres:

Teknihall Elektronik GmbH  
Breitefeld 15  
64839 Münster bei Dieburg  
00800 4400 3311 (Kostenlose Servicenummer)  
[ml-service-NL@teknihall.com](mailto:ml-service-NL@teknihall.com)

## Geïmporteerd door:

MÜLLER-LICHT International GmbH  
Goebelstraße 61/63  
28865 Lilienthal  
Germany

[www.mueller-licht.de/tint](http://www.mueller-licht.de/tint) | Find us on