

Afbeelding

Aansluithandleiding

Veiligheidsinstructie

Technische gegevens




250V AC

Veiligheidsinstructie

Electrowerken moeten stets van geautoriseerde vakmensen uitgevoerd worden. Tijdschakelklokken moeten in diepe schakelkasten ingebouwd worden. U moet altijd op letten dat de kabels het vastklikken in het omhulsel niet storen. Om overspanning en dus een functiestoring van de tijdschakelklok te vermijden, mag het ontnemen en opsteken van het bedieningstoetsenboard alleen in een spanningsloze toestand gebeuren. Daarvoor moet de stroomvoorzorging altijd afgezet zijn.

Aansluithandleiding

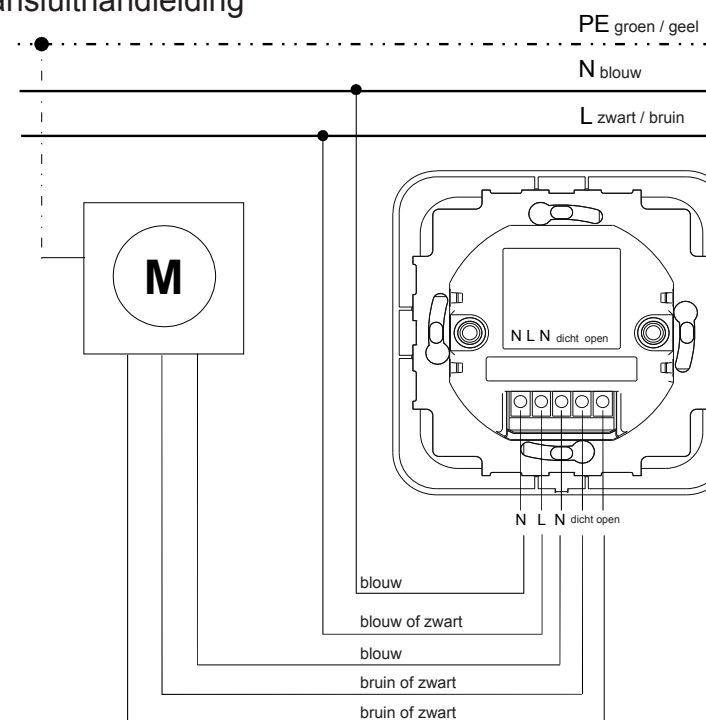

Technische gegevens

Art.-nr. 320050

Voedingsspanning	230V / 50MC
Schakelspanning	250V AC
Wisselcontactbelasting	3 A (cos phi=1)
Temperatuurbereik	+5°C tot +45°C
Procestijd	2,5 minuten (maximaal)
Omschakelvertraging	minimum 5 seconden
Gangnauwkeurigheid	< 5 seconden / dag
Gangreserve	ca. 0,5 minuten
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingscategorie	II
Conformiteit	CE

Programmering van de tijdschakelklok Standard		
1. Programmeermodus activeren		Toetsen ▲ (OP) en ▼ (NEER) tegelijk indrukken (ca. 3 sec.)
2. Kloktijd programmeren	Instellen van de uren 18 : 32	Uren instellen via toets ▲ (OP) Toets ▼ (NEER) indrukken
	Instellen van de minuten 18 : 32	Minuten instellen via toets ▲ (OP) Toets ▼ (NEER) drukken
3. Automatische openen programmeren	Instellen van de uren 07 : 20	Uren instellen via toets ▲ (OP) Toets ▼ (NEER) drukken
	Instellen van de minuten 07 : 20	Minuten instellen via toets ▲ (OP) Toets ▼ (NEER) drukken
4. Automatische sluiten programmeren	Instellen van de uren 21 : 45	Uren instellen via toets ▲ (OP) Toets ▼ (NEER) drukken
	Instellen van de minuten 21 : 45	Minuten instellen via toets ▲ (OP) Toets ▼ (NEER) drukken
5. Modus instellen		Door het indrukken van toets ▲ (OP) kunnen volgende modi ingesteld worden: man = manuele bediening auto = ingestelde openings- of sluitingstijd kiezen var = ingestelde openings- of sluitingstijd word via de toefal-functie om +/- 15 minuten verschoven
6. Programmering afsluiten		Toets ▼ (NEER) drukken

Opmerking: Instelling van waarden

De waard, die moet worden vast gesteld, word via drukken van AB zichtbaar, en knippend weergegeven. Het instellen van dit waard moet via de OP toets gemaakt worden. Per druk wordt de waard verhoogd. Als blijvend op de OP toets gedrukt wordt, verhoogd zich de waard automatisch. Als de waard korrekt ingesteld is, moet de AB toets gedrukt worden. Dan kan de volgende waard ingesteld worden.

De programmeermodus wordt automatisch verlaten, als meer dan 30 seconden geen drukken gebeurd is. Alle waarden, die tot dit moment ingesteld zijn, worden automatisch opgeslagen. Wegens het voortijdige opbreking, wordt de manuele modus geactiveerd.

Bediening van de tijdschakelklok

Toets (NEER) < 1 sec.	Druk - bedrijf of STOP bij draaiende motor
Toets (NEER) > 1 sec.	NEER - commando
Toets (NEER) > 6 sec.	NEER - commando + opslag van het NEER - commando
Toets (OP) < 1 sec.	Druk - bedrijf of STOP bij draaiende motor
Toets (OP) > 1 sec.	OP - commando
Toets (OP) > 6 sec.	OP - commando + opslag van het OP - commando
Toets (OP) + (NEER) tegelijk drukken < 1 sec.	Omschakelmodus
Toets (OP) + (NEER) tegelijk drukken > 1 sec. en < 3 sec.	Activatie van de programmeermodus
Toets (OP) + (NEER) tegelijk drukken > 6 sec.	Reset van het apparaat (achterstelling terug naar fabrieksinstellingen)

Druk - bedrijf

Het korte drukken op een van de richtingstoetsen bestuurd de kantelpositie van jaloezie-lamellen. Daarbij wordt de automatische modus niet verlaten.

Snelprogrammering

Als de OP- of NEER toets langer dan 6 seconden gedrukt word, draaid die motor in die respectieve richting. De actuele kloktijd wordt als openings- of sluitingstijd opgeslagen. (memory-functie)

Modi (functies)

Manuele bediening	man
Automatische modus (dagprogramma)	auto
Automatische modus + toefal-functie	var

Als de OP- en NEER - toets tegelijk gedrukt worden, wordt die modus automatisch naar manuele bediening verzet. Door hernieuwde drukken wordt die motor weer terug verzet.

Als de automatische modus geactiveerd wordt, draaid de rolluik op of neer naar de voorgeprogrammeerde tijden. Ingestelde openings- of sluitingstijden worden door de toefal-functie om +/- 15 minuten verschoven. Egaal welke modus actief is, de rolluik kann stets door het drukken van OP of NEER bediend worden.

Fabrieksinstelling

Dagprogramma	OP 07:00uur ; NEER 21:00uur
Kloktijd	00:00uur
Modus	man