



Einbauleuchte Dauerlicht, mit integrierter LED, rot, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm

Allgemeine technische Daten		
Produkt-Bezeichnung	Dauerlichtelement	
aufgenommener Strom maximal	45 mA	
Spannungsart der Betriebsspannung	AC/DC	
Betriebsspannung	<ul style="list-style-type: none"> • 1 bei DC Bemessungswert 24 V • 1 bei AC bei 50 Hz Bemessungswert 24 V • 1 bei AC bei 60 Hz Bemessungswert 24 V 	
relative positive Toleranz der Betriebsspannung	10 %	
relative negative Toleranz der Betriebsspannung	-10 %	
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009	P	
Befestigungsart	Bajonett / Einbaumontage	
Material	PC; PC/ABS; PA	
Farbe	rot	
Mechanische Daten		
Produktbestandteil Leuchtmittel	Ja	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss	
Außendurchmesser des Signalsäulenelements	75 mm	
Leuchtmittel		
Ausführung des optischen Signals	Dauerlicht	
Art des Leuchtmittels	LED	
Lichtstärke	2,08 cd	
Lichtstärke	1 ... 3,64 cd	
Lebensdauer der LED	100 000 h	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur während Betrieb	-20 ... +50 °C	
Schutzart IP	IP65	
Tiefe	31 mm	
Höhe	66 mm	
Breite	75 mm	
Approbationen/ Zertifikate		
allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung

[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WD5320-5AB>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=8WD5320-5AB>


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WD5320-5AB>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD5320-5AB&lang=de

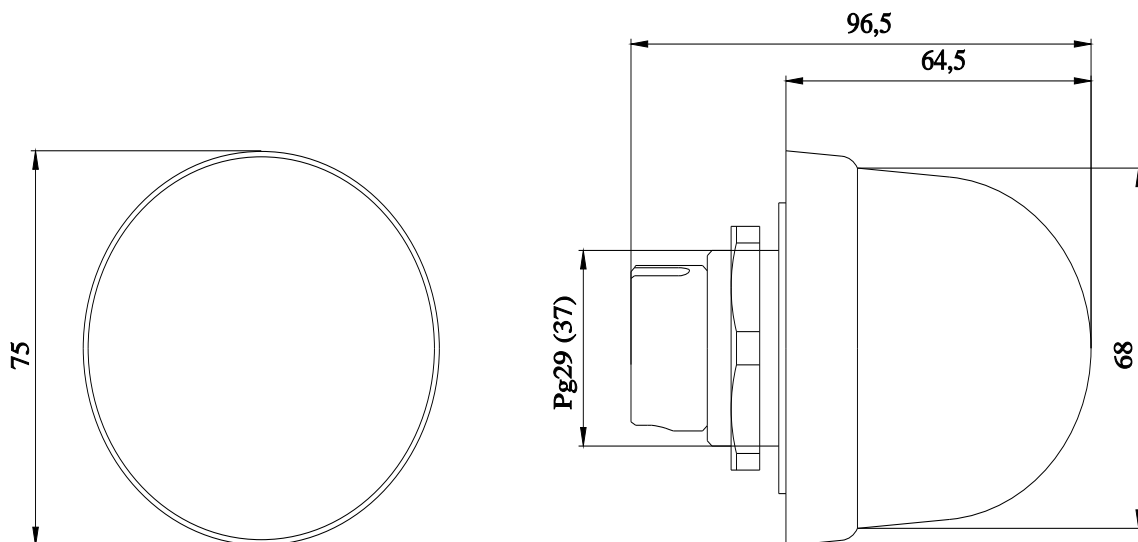

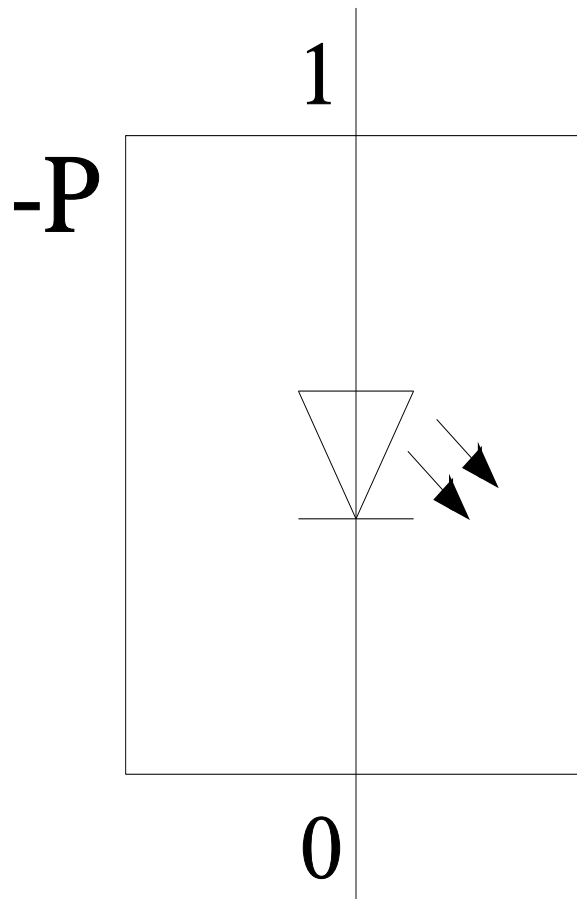

letzte Änderung:

23.12.2020 