


MLFB-bestelgegevens

6SE6400-3TC05-4DD0

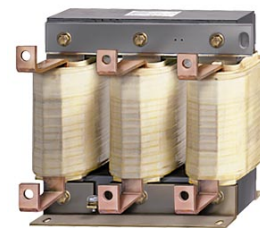

Afbeelding soortgelijk

Opdrachtnummer van de klant :

Siemens-opdracht-nr. :

Offerte-nr. :

Opmerking :

Item-nr. :

Comm.-nr. :

Project :

Nominale gegevens

Nominale spanning 200,00 ... 480,00 V

Nominale stroom 68,00 A

Verliesvermogen 0,197 kW

Mechanische gegevens

Breedte 225,0 mm (8,86 in)

Hoogte 210,0 mm (8,27 in)

Diepte 140,0 mm (5,51 in)

Veiligheidsklasse IP00

Nettogewicht 11,30 kg (24,91 lb)

Aansluitingen

Vermogensaansluiting Power Module

Uitvoering vlakaansluiting voor kabelschoen M6

Vermogensaansluiting motor

Uitvoering vlakaansluiting voor kabelschoen M6

Motorleidinglengte, max.

3 AC 380 V -10 % ... 400 V

Geïsoleerd 200 m

Niet-geïsoleerd 300 m

3 AC 401 V ... 480 V +10 %

Geïsoleerd 200 m

Niet-geïsoleerd 300 m

PE-aansluiting

Uitvoering Schroef M6