

## Gebruiksaanwijzing

### 2-Lijn Timer EDT 8002

Bestelnr. 1754734

#### Beoogd gebruik

Dit product is voorzien van dubbele timers met aftel- en optelfuncties die gelijktijdig kunnen worden gebruikt, drie timergeheugens en instelbare alarmvolumes. U kunt het aan een muur hangen, op een bureau plaatsen of op een magnetisch oppervlak bevestigen via de ingebouwde magneten.

Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis. Contact met vocht, bijv. in de badkamer, moet absoluut worden vermeden.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen. Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hierboven beschreven kan het worden beschadigd. Bovendien kan onjuist gebruik tot andere gevaren leiden. Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter hand worden gesteld.

Het product is in overeenstemming met de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

#### Leveringsomvang

- Timer
- Gebruiksaanwijzing



#### Meest recente gebruiksaanwijzing

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website.

#### Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterende persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

#### a) Algemene informatie


- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Bescherm het product tegen buitengewoon hoge temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge vochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Als het het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
  - zichtbaar is beschadigd,
  - niet meer naar behoren werkt,
  - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
  - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.
- Neem contact op met een deskundige wanneer u twijfelt over de werking, veiligheid of verbinding van het product.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een technicus of een daartoe bevoegd servicecentrum. Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of ander technisch personeel.

#### b) Batterijen

- Plaats de batterij altijd volgens de juiste polariteit.
- Batterijen moeten uit het product worden verwijderd als dit voor lange tijd niet gebruikt wordt om schade door lekken te vermijden. Lekkende of beschadigde accu's of batterijen kunnen bij aanraking met de huid brandwonden veroorzaken. Gebruik bij het hanteren ervan daarom geschikte beschermende handschoenen.
- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. Laat batterijen niet rondslingeren omdat er risico bestaat dat ze door kinderen of huisdieren worden ingeslikt.
- Alle batterijen dienen op hetzelfde moment te worden vervangen. Combineer geen oude en nieuwe batterijen in het product, omdat dit tot lekkende batterijen en productschade kan leiden.
- Men mag batterijen niet kortsluiten, uit elkaar halen of in het vuur gooien. Niet-oplaadbare batterijen mogen nooit opnieuw worden opgeladen. Er bestaat explosiegevaar!

#### Bedieningselementen

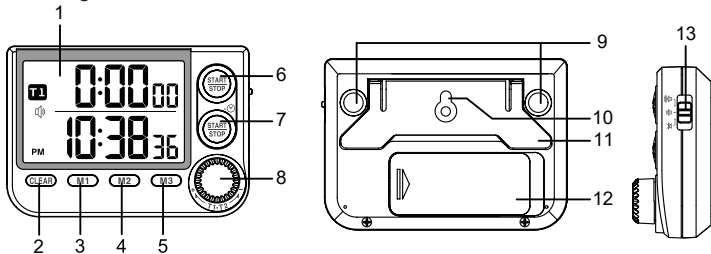

- LCD-beeldscherm
- CLEAR-toets
- M1-toets
- M2-toets
- M3-toets
- T1 START/STOP-toets met LED-indicator
- T2 START/STOP-toets met LED-indicator
- TIMER-selectieknop/-draaiknop
- Magneten
- Gat voor muurmontage
- Tafelsteun
- Deksel batterijvak
- Volumeschakelaar

#### Gebruik

##### a) De batterijen plaatsen/vervangen

- Verwijder de klep van het batterijvak (12).
  - Installeer 2x type AAA batterijen en let daarbij op de polariteit gemarkeerd in het batterijvak.
  - Plaats het deksel (11) terug op het batterijvak.
- Vervang de batterijen als de LCD-display (1) donkerder wordt of helemaal niet oplicht.

##### b) Volumeregeling

Pas het volume aan voor het pieptoon- en alarmgeluid met de volumeschakelaar (13). Dempem , Laag , Hoog .

#### c) Afteltimer

##### De timer instellen

- Als de huidige tijd wordt weergegeven, druk dan op **START/STOP (6)** om de timermodus te openen.
- Druk op de **TIMER-selectieknop (8)** om de timer T1 of T2 te selecteren.
- Draai de **TIMER-draaiknop (8)** om een tijd in te stellen.
  - Rechtsom (verhogen)
  - Linksom (verlagen)
- Druk op de corresponderende knop **T1 START/STOP (6)** of **T2 START/STOP (7)** om de timer te starten. Druk nogmaals in om de timer te stoppen.
- De corresponderende LED **T1 START/STOP (6)** of **T2 START/STOP (7)** zal groen knipperen tijdens het aftellen.
- Wanneer het aftellen is voltooid:
  - Er zal een alarm klinkend (er zal geen alarm klinken wanneer de volumeschakelaar (13) ingesteld is op ).
  - De timer zal automatisch beginnen met optellen.
  - De corresponderende LED **T1 START/STOP (6)** of **T2 START/STOP (7)** zal 1 minuut rood knipperen.
- Druk op de corresponderende knop **T1 START/STOP (6)** of **T2 START/STOP (7)** om het alarm te stoppen en terug te keren naar de eerder ingestelde afteltijd.

##### De stappen veranderen (U:MM:ss / MM:SS)

Wissel tussen de stappen "U:MM:ss" en "MM:SS" door de **TIMER-knop (8)** 2 seconden ingedrukt te houden.

#### d) Geheugen van de afteltimer (M1, M2, M3)

##### Afteltijden opslaan

- Stel de gewenste afteltijd in met de **TIMER-draaiknop (8)**.
- Houd **M1 (3)**, **M2 (4)** of **M3 (5)** 2 seconden ingedrukt.

D LCD-display (1) zal knipperen terwijl er een pieptoon klinkt om aan te geven dat er een afteltijd is opgeslagen.

→ Er zal geen pieptoon klinken als de volumeschakelaar (13) ingesteld is op .

- U kunt het geheugen overschrijven door de bovengenoemde stappen te herhalen en een ander tijdsinterval in te voeren.

##### Het timergeheugen gebruiken

- Druk op de **TIMER-selectieknop (8)** om de timer T1 of T2 te selecteren.
- Druk op **M1 (3)**, **M2 (4)** of **M3 (5)** om een opgeslagen tijd te selecteren.
- Druk op de corresponderende **T1 START/STOP (6)** of **T2 START/STOP (7)** knop om het aftellen te starten.

#### e) Opteltimer

- Druk op **CLEAR (2)** om de waarden weer in te stellen op nul.
- Druk op de corresponderende knop **T1 START/STOP (6)** of **T2 START/STOP (7)** om de timer te starten.
- De LED zal tijdens het optellen niet knipperen.
- Druk op de corresponderende knop **T1 START/STOP (6)** of **T2 START/STOP (7)** om de timer te stoppen.

#### f) Klokweergave

##### De tijd van de dag weergeven

Houd in stand-by-modus de toets (7) twee seconden ingedrukt om de weergave te wisselen tussen de klok en het optellen/aftellen.

##### De klok instellen

- Wanneer op timermodus geschakeld, stop een lopende timer en houd vervolgens de toets **T2 START/STOP (7)** twee seconden ingedrukt om de klokmodus te openen.
- Houd in de klokmodus de toets **T2 START/STOP (7)** 2 seconden ingedrukt totdat de display begint te knipperen.
- Draai de **TIMER-draaiknop (8)** om het 12-/24-uurs tijdsformaat in te stellen.
- Druk op de **T2 START/STOP (7)** toets om te beginnen met het instellen van de tijd.
- Draai de **TIMER-draaiknop (8)** om de tijd aan te passen.
- Druk op **T2 START/STOP (7)** om de tijd op te slaan en de instellingen te verlaten.

#### g) Timerdraaiknop (de gevoeligheid aanpassen)

- U kunt het gevoeligheidsniveau van de **TIMER-draaiknop (8)** aanpassen, zodat de waarden in grotere stappen verhogen wanneer u de knop draait.
- In de timermodus, stop een willekeurige timer die loopt.
- Houd **CLEAR (2)** vijf seconden ingedrukt totdat een cijfer "1-3" op de LCD-display (1) knippert.
- Draai de **TIMER-draaiknop (8)** om een waarde te kiezen tussen 1-3 (1 is het minst gevoelig, 3 is het meest gevoelig).
- Druk op **CLEAR (2)** om de instelling op te slaan.

#### h) Montage-opties



De tafelsteun (11) kan markeringen achterlaten op gevoelige oppervlaktes.

Wanneer u de magneten (9) gebruikt voor bevestiging op een magnetisch oppervlak, zorg er dan voor dat de timer stevig op zijn plek wordt gehouden voordat u deze loslaat.

Het installatieoppervlak moet droog, schoon, vlak, stabiel en puinvrij zijn.

Als u het apparaat ophangt via het gat voor muurmontage (10) en wanneer u boort of schroeven insteekt, zorg er dan voor dat er zich geen kabels, draden of leidingen bevinden onder de oppervlakte. Het per ongeluk doorboren van stroomkabels kan een levensgevaarlijke elektrische schok veroorzaken!

#### Onderhoud en reiniging

- Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen omdat deze schade aan de behuizing of steringen kunnen veroorzaken.
- Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

#### Verwijdering

##### a) Product



Elektronische apparaten zijn recyclebaar afval en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking afvoeren.

Verwijder eventueel de in het product geplaatste batterijen en gooi ze apart van het product weg.

##### b) Batterijen



U bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle lege batterijen en accu's in te leveren. Verwijdering via het huisvuil is niet toegestaan.

Batterijen die schadelijke stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met nevenstaand symbool. Deze mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd. De aanduidingen voor de zware metalen die het betreft zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood (de aanduiding staat op de batterijen bijv. onder het links afgebeelde vuilnisbaksymbool).

U kunt verbruikte batterijen gratis afgeven bij de verzamelpunten van uw gemeente, onze filialen of overal waar batterijen worden verkocht.

Op deze wijze voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

#### Technische gegevens

Voedingsbron.....	2 x type AAA batterijen
Countdown-Timer.....	99 min 59 s
Opteltimer.....	99 hr 59 min 59 s
Bedrijfsomstandigheden.....	-5 tot +50 °C, 10 – 80 % relatieve luchtvochtigheid
Opslagomstandigheden.....	-20 tot +60 °C, 10 – 80 % relatieve luchtvochtigheid
Afmetingen (L x B x H).....	90 x 63,5 x 29,5 mm
Gewicht.....	74 g