


MoistureFinder Compact



Materiaalvriendelijke vochtmeting bij hout- en bouwmaterialen.

Rev.0317

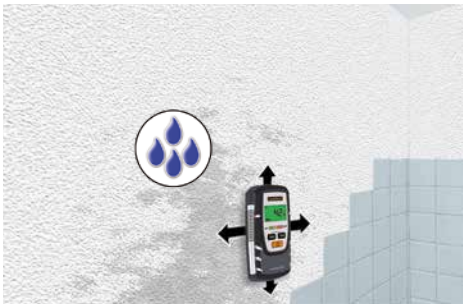

- **Materiaalvriendelijke vochtmeting** door middel van capacitieve meting. Het te meten materiaal wordt niet beschadigd.
- **Eenvoudig gebruik:** materiaal kiezen en direct op het oppervlak het vochtgehalte in % meten.
- **4 selecteerbare materiaalkarakteristieken:** zachte houtsoorten (bijv. spar, den, linde), harde houtsoorten (bijv. beuk, eik, berk), gipsbepleistering en cementestrik.
- **Led-nat-/droogindicator:** de 12 kleurenleds (groen = droog), geel = vochtig, rood = nat) geven direct informatie over de vochtigheids- of droogtegraad van het gemeten materiaal.
- **Wet-alarm:** bij nat materiaal klinkt naast de rode ledweergave ook een waarschuwingssignaal.
- **Hold-functie:** de actueel gemeten waarde kan per knopdruk op het display worden gehouden.
- **Auto power-off:** bij niet-gebruik schakelt het toestel na 2 min. automatisch uit.
- **Battery low-weergave**


TECHNISCHE GEGEVENS

MEETPRINCIPE Capacitief meetproces
MATERIAALKARAKTERISTIEKEN 2 bouwmaterialenkarakteristieken 2 houtkarakteristieken
MATERIALEN / MEETBEREIK Cementestrik: 0%...5% Gipsbepleistering: 0%...23% Zacht hout: 0%...52% Hard hout: 0%...32%
NAUWKEURIGHEID (absoluut) Hout: ± 2% Bouwmaterialen: ± 0,2%
WERKOMSTANDIGHEDEN 0 ... 40°C, 85%rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 2000 m
OPSLAGVOORWAARDEN -10 ... 60°C, 85%rH, niet-condenserend
ELEKTRISCHE VOEDING 1 x 6LR61 9V
GEWICHT 226 g
AFMETINGEN (B x H x D) 81 mm x 154 mm x 36 mm



Groot, overzichtelijk LC-display

12-cijferige nat/droog ledweergave

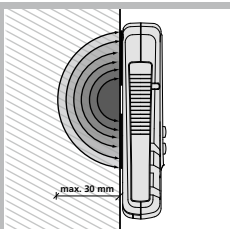

MoistureFinder Compact

+ batterij

Verpakkingsformaat (B x H x D)

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
MoistureFinder Compact	082.332A	4 021563 694457	5

