



Vormstuk voor 3-voudige aftakking, VG-design


Helashrink serie 300

Hoofdkenmerken

- trekontlasting en mechanische bescherming bij overgangen in kabelbomen
- iedere uitgang duidelijk gemarkeerd, vergemakkelijkt het installeren



304-1-G voor krimp / na vrije krimp.

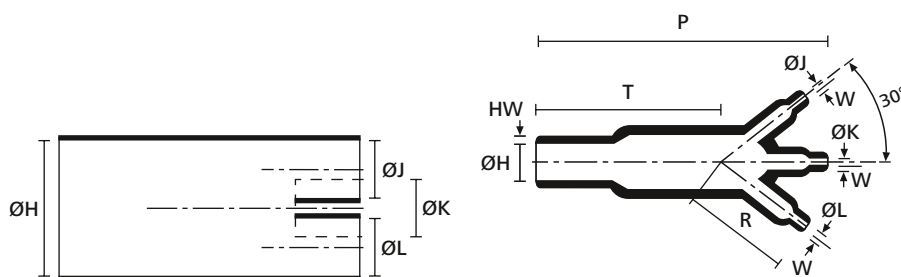

a: Niet-gekrompen toestand (bij uitlevering)

b: Volledig gekrompen (na verwarmen)

TYPE	ØH min a	ØH max b	Ø J/K/L min a	ØJ/K/L max b	P ± 10 %	R ± 10 %	HW ± 30 %	W ± 20 %	T ± 10 %	Beschrijving VG norm	Artikelnr.
306-1-G	13,0	6,5	6,5	3,5	46,0	21,0	1,5	1,0	-	VG 95343 T08 D 001 A	403-06180
304-1-G	27,0	13,5	13,0	7,0	93,0	43,0	2,5	1,5	43,0	VG 95343 T08 D 002 A	403-04180
310-1-G	38,5	19,0	19,0	10,0	135,0	62,0	3,0	-	-	VG 95343 T08 D 003 A	403-10180
311-1-G	55,5	25,5	27,0	12,5	192,0	89,0	4,5	-	-	VG 95343 T08 D 004 A	403-11180

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.