




Labels voor componenten, bedrukken met thermotransferprinter

- **Materiaal 1210 (wit) voor ruwe oppervlakken**

Deze speciaal ontwikkelde zelfklevende labels kunnen worden voorzien van een opdruk met de hoogste kwaliteit, door de labels te bedrukken met een thermotransferprinter. De materialen en tonerbanden zijn dusdanig op elkaar afgestemd dat vrijwel iedere applicatie van een passende oplossing kan worden voorzien. Het ontwerpen van de opdruk en het bedrukken van labels is gemakkelijk, gebruikers kunnen op een snelle wijze professionele labels vervaardigen met TagPrint Pro labelsoftware.

Hoofdkenmerken

- voor het markeren op oneffen oppervlakken zoals computers
- hecht ook op ronde oppervlakken
- uitstekende printresultaten met tonerband TT822OUT
- printen middels TT430 of TT4000+ voor de beste resultaten
- eenvoudig labels ontwerpen met TagPrint Pro-software

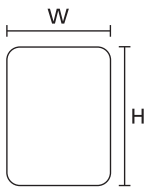

Snel markeren van componenten, ook op oneffen oppervlakken.

MATERIAAL	Type 1210, vinyl (PVC), wit glanzend (WH)
Gebruikstemperatuur	-20 °C tot +80 °C
Verwerkingstemp.	vanaf +5 °C
Lijm	Acryl
Foliedikte (µm)	83 µm
Chemische materiaal-eigenschappen	Bestand tegen water, alcohol, de meeste oliesoorten, smeermiddelen, brandstoffen, alifatische oplosmiddelen, zwakke zuren, zouten en alkaliën.
Aanbevolen toner	TT822OUT

RoHS ✓

TYPE	Breedte (W)	Hoogte (H)	Breedte drager (WL)	Labels per rij	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
TAG08-10TC-1210-WH	8,0	10,0	85,1	10	25.000	wit (WH)	596-12150
TAG71TD6-1210-WH	12,7	11,1	101,6	6	15.000	wit (WH)	596-12161
TAG13TD4-1210-WH	19,1	6,4	101,6	4	10.000	wit (WH)	596-12137
TAG16TD3-1210-WH	22,9	6,4	80,0	3	10.000	wit (WH)	596-12139
TAG29TD3-1210-WH	25,4	6,4	89,0	3	7.500	wit (WH)	596-12142
TAG34TD3-1210-WH	25,4	9,5	85,1	3	7.500	wit (WH)	596-12144
TAG15TD3-1210-WH	25,4	12,7	85,1	3	7.500	wit (WH)	596-12138
TAG31TD3-1210-WH	25,4	19,1	85,1	3	5.000	wit (WH)	596-12143
TAG35TD3-1210-WH	31,8	9,5	101,6	3	7.500	wit (WH)	596-12145
TAG17TD2-1210-WH	38,1	6,4	85,1	2	5.000	wit (WH)	596-12140
TAG27TD2-1210-WH	38,1	19,1	85,1	2	2.500	wit (WH)	596-12141
TAG67TD2-1210-WH	38,1	31,8	85,1	2	1.000	wit (WH)	596-12158
TAG69TD2-1210-WH	40,6	22,9	89,0	2	2.500	wit (WH)	596-12160
TAG77TD1-1210-WH	50,8	22,9	55,0	1	2.000	wit (WH)	596-12165
TAG73TD1-1210-WH	50,8	25,4	55,0	1	2.000	wit (WH)	596-12163
TAG66TD1-1210-WH	50,8	36,5	56,8	1	1.000	wit (WH)	596-12157
TAG68TD1-1210-WH	63,5	25,4	69,0	1	2.000	wit (WH)	596-12159
TAG76TD1-1210-WH	63,5	50,8	70,0	1	500	wit (WH)	596-12164
TAG72TD1-1210-WH	69,9	31,8	76,0	1	1.000	wit (WH)	596-12162
TAG65TD1-1210-WH	76,2	36,5	82,0	1	1.000	wit (WH)	596-12156
TAG62TD1-1210-WH	76,2	50,8	82,0	1	500	wit (WH)	596-12153
TAG64TD1-1210-WH	88,9	36,5	95,0	1	1.000	wit (WH)	596-12155
TAG140TD1-1210-WH	96,0	20,0	100,0	1	2.500	wit (WH)	596-12146

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.