


## Mini TWS Bluetooth In-Ear Oortelefoon BT-X49

Mini True-Wireless-Stereo Oortelefoon voor maximale bewegingsvrijheid

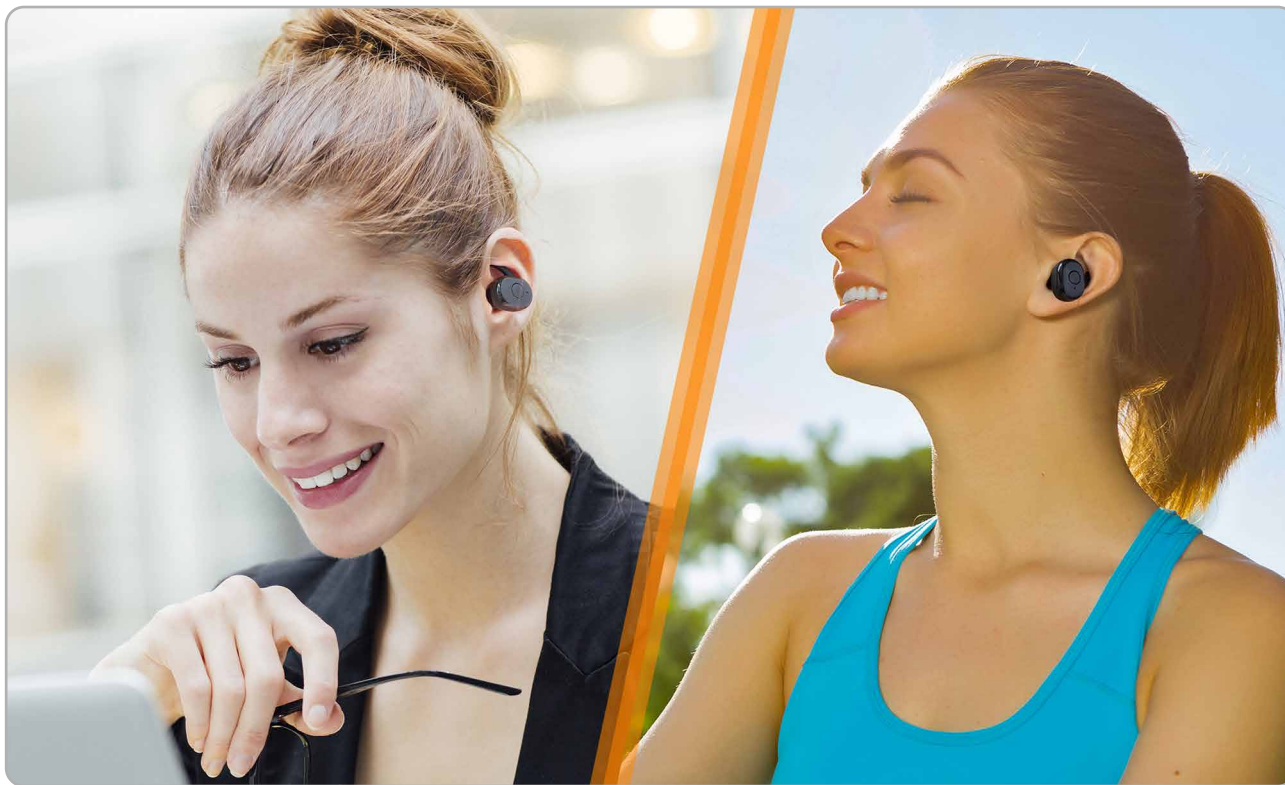

- Muziek overbrengen & handsfree functie via Bluetooth V4.2
- Koppelen met BT audio apparaten, smartphones, tablets, etc.
- Geïntegreerde microfoons in beide In-Ear oortelefoons
- Ruis & echo vermindering
- Draadloos In-Ear ontwerp
- Functietoets op beide In-Ear oortelefoons (afspelen/pauze/aan/uit)
- Telefoongesprekken, nummerherhaling, oproep beantwoorden
- Zachte en comfortabele oorhaken
- Ideaal voor sportactiviteiten

### Technische specificaties:

- Bluetooth V4.2 / Profielen: A2DP 1.3, AVRCP 1.6, EDR, HSP 2.1, HFP 1.6, TWS / ~10m zendbereik
- Luidsprekers: frequentiebereik 20Hz~20kHz
- Bluetooth: frequentieband 2,4GHz
- Bluetooth: stralingsvermogen max. 2,5mW
- SNR / THD / Impedantie: 95dB / 0,1% / 32Ω
- Oortelefoons: 2x 50mAh lithium polymeer batterijen 3,7V
- Oortelefoons: oplaadtijd ~2 uur
- Oortelefoons: spreekijd ~3,5 uur / afspeeltijd ~3 uur
- Standby-tijd ~20 uur (BT-aansluiting, geen muziek)
- Oplaadbox: 300mAh lithium polymeer batterij 3,7V
- Oplaadbox: oplaadtijd ~2,5 uur (DC 5V/1A)
- Opgeladen oplaadbox laadt de koptelefoon ~3 keer op
- Bedrijfstemperatuur: -10°C tot +50°C
- Gewicht / Afmetingen (één koptelefoon): 6g / (L) 3,0 x (B) 2,5 x (H) 1,7cm
- Gewicht / Afmetingen (oplaadbox): 34g / (L) 8,8 x (B) 4,5 x (H) 3,2cm

### Inhoud verpakking:

- MusicMan<sup>®</sup> Mini TWS Bluetooth In-Ear Oortelefoon BT-X49
- Oplaadbox
- Micro USB oplaadkabel
- 3 paar In-Ear pluggen
- Gebruiksaanwijzing

Numer pozycji 4825

