



Laserliner

MultiMeter Pocket XP

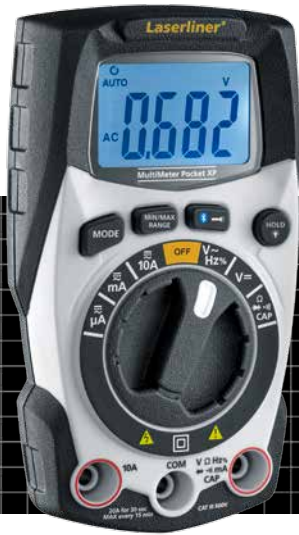

Exacte en robuuste professionele multimeter in compacte bouwvorm met bluetooth

Rev.18W/05

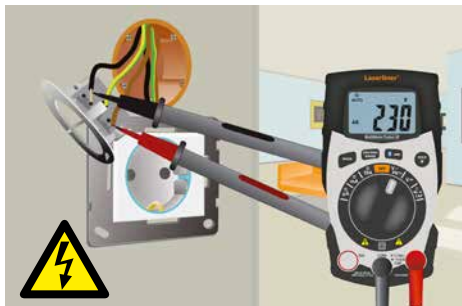

– Nauwkeurige meting van **spanning, stroom, weerstand, capaciteit, frequentie** en **tastgraad**



– **Diodetestfunctie** voor de functie- en polariteitsbepaling

– Automatische **omschakeling** tussen en handmatige **voorselectie van de bereiken**

– **Automatische doorgangstester** met akoestisch signaal

– **Hoge display-resolutie van 4000 counts** voor de exacte bepaling van alle meetgrootheden

– **Grote bandbreedte** voor de frequentiemeting van 10 Hz tot 10 kHz

– **Data HOLD-functie**

– **MIN-/MAX-functie**

– **CAT III-600V, CAT IV-600V** - toepasbaar voor metingen in de complete gebouwinstallatie

– Slagvaste, ergonomische behuizing met **beschermende rubberlaag en standvoet**



Groot LC-display met achtergrondverlichting



Eenvoudig te bedienen draaischakelaar



Houder voor de meetpunten



Superfelle, geïntegreerde zaklamp

TECHNISCHE GEGEVENEN

INGANGEN / NAUWKEURIGHEDEN VOLT (beschermd tot 600V RMS/DC, impedantie 10 MΩ)

DCV: 0.4V ±(1.0% + 8), 4/40/400V ±(1.0% + 3), 600V ±(1.2% + 3)

ACV: 4/40/400V ±(1.0% + 5), 600V ±(1.2% + 5)

DIVERSEN

(beschermd tot 250V RMS/DC)

DCA: 0.4mA ±(1.0% + 3), 4/40/400mA ±(1.5% + 3), 4/10A ±(2.5% + 5)

ACA: 0.4mA ±(2.0% + 5), 4/40/400mA ±(2.5% + 5), 4/10A ±(3.0% + 7)

WEERSTAND 0.4kΩ ±(1.0% + 4), 4/40/400kΩ/4MΩ ±(1.5% + 2), 40MΩ ±(3.5% + 3)

CAPACITEIT 40nF ±(5.0% + 35), 400nF/4/40µF ±(3.0% + 5), 400/4000µF ±(4.0% + 5), ±(5.0% + 5)

FREQUENTIE 10Hz ... 10kHz ±(1.0% + 5)

TASTGRAAD 1% ... 99% ±(1.2% + 2)

DIODESTEST

Teststroom / -spanning ≤ 0.3 mA / ≤ 3.3 V

DOORGANGSTEST Teststroom ≤ 0.5 mA, Activeringsdrempel ≤ 50 ohm

DISPLAY-RESOLUTIE 4000 counts

AUTO-POWER-OFF 15 min.

OVERSPANNING

CAT III - 600V, CAT IV - 600V

VERONTREINIGINGSGRAAD 2

STROOMVERZORGING

2 x AAA 1,5 Volt-batterijen

ZEKERING

10A / 600V, flink (5 x 20 mm), 500mA / 600V flink (5 x 20 mm)

WERKOMSTANDIGHEDEN

Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet condensierend, tot 31 °C, daarboven lineaire vermindering (derating) tot 50 % rH / ≤ 40 °C, werkhoogte max. 2000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)

OPSLAGVOORWAARDEN -20°C ... 60°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH

AFMETINGEN 67 x 120 x 47 mm

GEWICHT 262 g



MultiMeter-Pocket XP

+ 2 meetpunten

+ batterijen

+ Softbag

Verpakkingsformaat (B x H x D)

266 x 90 x – 80 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
MultiMeter Pocket XP	083.036A	4 021563 699391	2

