

Laserliner

ClimaData Box



Digitale hygrometer voor de langetermijnmeting van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid, dauwpunt en de aansluitende evaluatie op een pc

Rev18W39



– **Langetermijnmeting en opslag van:**
Omgevingstemperatuur
Relatieve luchtvochtigheid
Dauwpunt

– **Min/Max-weergave:** de kleinste of de grootste gemeten waarde wordt weergegeven.

– **Alarmfuncties**


– **USB-interface** voor evaluatie op een pc

– Gegevensopslag met datum / tijd


– Meetwaardeweergave omschakelbaar van °C naar °F

– Wandhouder

– Diefstalbeveiliging

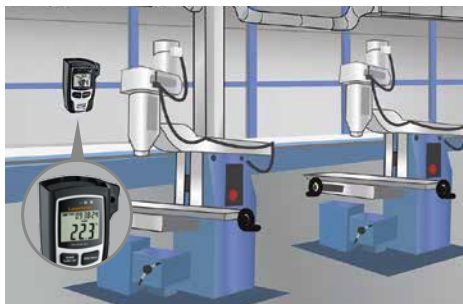

USB-interface

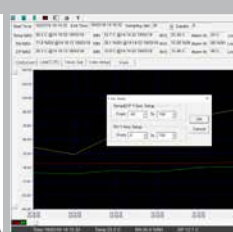

Pc-software



Diefstalbeveiliging



Wandhouder

TECHNISCHE GEGEVENS

OMGEVINGSTEMPERAATUUR

-40°C...70°C

NAUWKEURIGHEID
±1 °C (-10%rH...40%rH)

RELATIEVE LUCHTVOCHTIGHEID

0%rH...100%rH

NAUWKEURIGHEID
±3%rH (40%rH...60%rH)

DAUWPUNTWEERGAVE

-40°C...70°C

NAUWKEURIGHEID
±2 °C (40%rH...100%rH)

RESOLUTIE

0,1% rH, 0,1 °C, 0,1 °F

GEHEUGEN

49050 afzonderlijke waarden

MEETINTERVAL

1s...24h

SYSTEEMVOORWAARDEN

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, 32bit / 64bit

SOFTWARE

Engels

STROOMVERZORGING

1x 3,6V lithium (type 1/2 AA, 14250)

AFMETINGEN (B x L x H)

48 x 33 x 94 mm

GEWICHT (incl. batterijen en wandhouder)

136 g



ClimaData Box

inclusief draagkoffer

+ Pc-software

+ USB-kabel

+ Wandhouder

+ Diefstalbeveiliging

+ Batterijen

Verpakkingsformaat (B x H x D)

155 x 265 x 81 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
ClimaData Box	082.031A	4 021563 665006	5

