

# Laserliner

## MasterLevel Compact Plus



### Digitale elektronische waterpassen in compact formaat – met bluetooth-interface

Rev18W08



- **Referentiefunctie** voor de overdracht van hoeken
- **Bluetooth-interface** voor de overdracht van de meetgegevens
- **FlipDisplay:** Bij metingen boven hoofdhoogte draait het display automatisch mee. Zo is het verlichte display onder alle omstandigheden goed leesbaar.
- **Kalibreerfunctie** voor re-kalibratie van de sensor en de verbetering van de meetnauwkeurigheid
- **Hold-functie** om de actuele meetwaarde op het display vast te houden
- **Optimaal gebruik door middel van AutoSound:** de horizontale, verticale en 45°-positie wordt ter ondersteuning weergegeven met een akoestisch signaal – handig bij de uitlijning van voorwerpen.
- **V-groef**, voor houvast op buizen
- 360°-Hoekweergave
- Verlicht display
- Sterke magneten
- Compact formaat

#### TECHNISCHE GEGEVENS

**EXACTHEID** van de elektronische meting  
 $\pm 0,05^\circ$  bij  $0^\circ$  en  $90^\circ$   
 $\pm 0,1^\circ$  bij  $1^\circ \dots 89^\circ$

**WEERGAUWKEURIGHEID**  
2 decimaalcijfers

**WERKOMSTANDIGHEDEN** 0 ... 50°C,  
85%rH, niet-condenserend,  
Werkhoogte max. 2000 m

**OPSLAGVOORWAARDEN** -20 ... 70°C,  
85%rH, niet-condenserend

**BETRIEBSDATEN FUNKMODUL**  
Interface Bluetooth LE 4.x; Frequentieband:  
ISM band 2400-2483.5 MHz, 40 kanalen;  
zendvermogen: max. 10 mW; bandbreedte:  
2 MHz; bitrate: 1 Mbit/s; modulatie:  
GFSK / FHSS

**STROOMVERZORGING**  
2 x 1,5V (Typ AAA/LR03)

**GEWICHT** met batterij  
290 g

**AFMETINGEN** (B x H x D)  
152 x 60 x 30 mm




Verlicht LC-display



Magnetisch



FlipDisplay

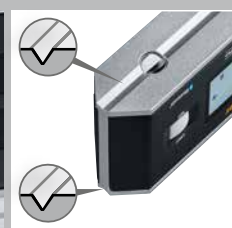

V-groef



**MasterLevel Compact Plus**  
inclusief draagkoffer  
+ batterijen

**Verpakkingsformaat** (B x H x D)  
155 x 265 x 81 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
MasterLevel Compact Plus	081.265A	4 021563 702626	1

