


# Laserliner

## LaserRange-Master T2




### Laser-afstandsmeter – eenvoudige bediening

Rev.0617

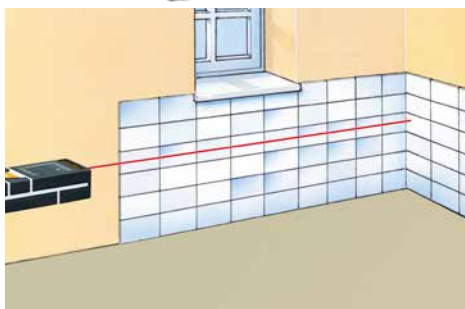

- Op het punt nauwkeurig met laser voor de exacte berekening van lengten
- Meetnauwkeurigheid tot 20 m:  $\pm 2$  mm\*
- Meetbereik binnen: 0,2 m tot 20 m
- 3 meetniveaus omschakelbaar: voorzijde, statief en achterzijde
- Continumeting
- Verlicht 3-cijferig kleuren Ic-display
- Stabiele, ergonomische behuizing

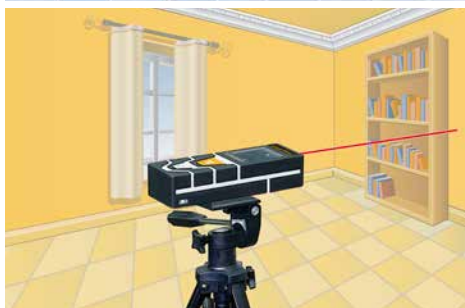

Verlicht kleuren Ic-display



Eenvoudige bediening

TECHNISCHE GEGEVENS	
NAUWKEURIGHEID	$\pm 2$ mm (karakteristiek)*
MEETBEREIK	max. 20 m
MINIMALE REIKWIJDTE	0,2 m
LASER	Klasse 2 < 1mW
LASERGOLFLENGTE	650 nm
WERKTEMPERATUUR	0°C ... 40°C
OPSLAGTEMPERATUUR	-20°C ... 70°C
EENHEDEN (omschakelbaar)	m / ft / inch / ' _ ' "
FUNCTIES	afstanden, continumeting
STROOMVERZORGING	Batterijen 2 x 1,5 V type AAA
AFMETINGEN (B x H x D)	100 x 23 x 35 mm
GEWICHT met batterijen	82 g

\* Toepassings specifieke details zie bedieningshandleiding



**LaserRange-Master T2**  
inclusief transporttas  
+ batterijen (2 x 1,5 V Typ AAA)  
Verpakkingsformaat (B x H x D)  
113 x 236 x 64 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
LaserRange-Master T2	080.820A	4 021563 701933	5

