



TOOLCRAFT

Gebruiksaanwijzing

KAB-218 Accu-led-werklamp

Bestelnr. 2149349

Beoogd gebruik

Het product is een duurzame werkklamp met twee helderheidsinstellingen. De lamp wordt gevoed door een oplaadbare batterij (niet inbegrepen), heeft een verstelbare standaard en een handvat om mee te dragen.

Zie hoofdstuk "Extra Items (Batterijen/opladers)" voor meer informatie.

De werkklamp heeft de volgende beschermingsgraden: IP20 (binnendringingsbescherming), IK07 (stootbeveiliging).

Contact met vocht, bijv. in de badkamer, moet absoluut worden vermeden.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen. Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hierboven beschreven, kan het worden beschadigd. Bovendien kan onjuist gebruik tot andere gevaren leiden. Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsomvang

- Werkklamp
- Gebruiksaanwijzing



Meest recente gebruiksaanwijzing


Download de meest recente gebruiksaanwijzing via www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website op.

Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterend persoonlijk letsel of materiele schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

Bedieningselementen

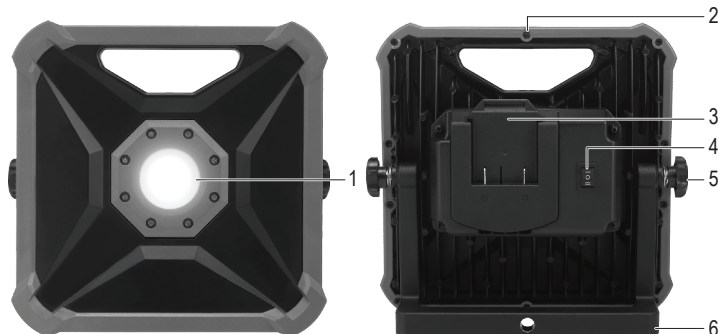

- 1 LED-lamp
- 2 Draagbeugel
- 3 Batterijsleuf
- 4 Aan-/uitschakelaar
- 5 Vergrendelschroef voor standaard
- 6 Standaard



Gebruik

a) Plaatsen/verwijderen van de batterij (niet meegeleverd)

- Breng de lip op de batterij in lijn met het batterijcompartiment (5).
- Schuif de batterij erin totdat deze op zijn plaats klikt met een "klik". Zorg ervoor dat hij goed vastzit voordat hem loslaat.
- Gebruik geen kracht bij het insteken van de batterij. Als deze er niet gemakkelijk inschuift, dan wordt de batterij er niet juist ingeschoven.
- Druk op de ontgrendelknop op het batterijpakket om de batterij te verwijderen.

b) LED-lamp (Laag/Hoog/Uit)

Gebruik de aan-/uitschakelaar (4) om de LED-lamp aan en uit te zetten of om de helderheid aan te passen:

Schakelpositie	Beschrijving
I	Laag: 10 W 900 lumen
II	Hoog: 20 W 1800 lumen
O	LED uit

Onderhoud en reiniging

- Schakel het licht uit en verwijder de batterij vóór elke reiniging.
- Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen omdat deze schade aan de behuizing of steringen kunnen veroorzaken.
- Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

Extra artikelen (batterijen/opladers)

Bestelnr.	Beschrijving
1881809	Oplaadbare Li-ionbatterij (AP-1000 20 V/2 Ah)
1881810	Oplaadbare Li-ionbatterij (AP-1100 20 V/4 Ah)
1881811	20 V 2,3 A-lader ALG-1000 voor (AP-1000 20 V/2 Ah)
1881812	20 V 5,0 A-lader ALG-1100 voor (AP-1100 20 V/4 Ah)

→ Ga naar de Conrad-website en zoek naar bestelnr. 2149349 voor meer informatie over optionele accessoires reserveonderdelen of vervangende onderdelen.

Verwijdering



Elektronische apparaten zijn recyclebaar afval en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking afvoeren.

Op deze wijze voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

Bedrijfsvoltage.....	20 V-Li-ionbatterij
Vermogen (max.).....	10 W (stand I), 20 W (stand II)
Levensduur batterij (ca.).....	2000 mAh-batterij: 3 uur 30 min (stand I), 1 uur 30 min (stand II)
	4000 mAh batterij: 7 uur (stand I), 3 uur (stand II)
Lichtstroom (max).....	900 lm (stand I), 1800 lm (stand II)
Lichtstraalhoek.....	120°
Kleurweergave-index.....	>80
Kleurtemperatuur.....	5500 - 6500 K
LED-type.....	COB (bevat chips)
LED.....	ong. ø30 mm
Materiaal.....	aluminium (behuizing), nylon (standaard)
Beschermingsklasse.....	IP20
Stootbeveiliging.....	IK07
Bedrijfs-/opslagomstandigheden.....	-10 tot +40 °C, <80 % RV (niet condensierend)
Afmetingen (B x H x D).....	242 x 231 x 80 mm
Gewicht.....	1,22 kg (zonder batterij)

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright 2019 by Conrad Electronic SE.

*2149349_v1_1219_02_dh_m_nl(1)