

Gebruiksaanwijzing

Opladbare werklamp

Bestelnr. 2229245 (20 W)

Bestelnr. 2229246 (10 W)

Beoogd gebruik

Dit product is bestemd voor gebruik als een werklamp. Het heeft drie lichtinstellingen en is voorzien van een USB-A-uitgang om mobiele apparatuur op te laden.

Het product heeft een beschermingsklasse van IP64, wat betekent deze stofvast is en bestand is tegen waterstralen vanuit alle richtingen.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen. Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hierboven beschreven, kan het worden beschadigd. Bovendien kan onjuist gebruik tot andere gevaren leiden. Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsomvang

- Eenheid
- Opladkabel
- Gebruiksaanwijzing

Meest recente gebruiksaanwijzing

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website op.



Verklaring van de tekens



Dit symbool met het uitroepteken in een driehoek wordt gebruikt om belangrijke informatie in deze gebruiksaanwijzing te onderstrepen. Lees deze informatie altijd aandachtig door.



Het pijlsymbool duidt op speciale informatie en advies voor het gebruik.



Dit apparaat is gebouwd in overeenstemming met beschermingsklasse III. Beschermingsklasse III omvat elektrische apparaten met een laagspanningsvoeding (<50 volt) met een veiligheidstransformator of batterijen/oplaadbare batterijen/zonne-energie enz. Apparaten in beschermingsklasse III hebben geen aansluiting voor beschermende isolatie - ze mogen niet worden aangesloten op de randaarde.

Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaardt u geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterend persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheidsgarantie.

a) Algemene informatie

- Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge vochtigheid, vocht, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.
- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.
- Raadpleeg een expert als u vragen hebt over gebruik, veiligheid of aansluiting van het apparaat.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een technicus of een daartoe bevoegd servicecentrum.
- Controleer of de specificaties van de aangesloten apparatuur overeenkomen met de productspecificaties vermeld in de paragraaf met technische gegevens.
- Sluit de USB-ingang (4) niet kort.
- Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of ander technisch personeel.


b) Aangesloten apparaten

- Neem tevens de veiligheids- en gebruiksinstructies van andere apparaten die op het product zijn aangesloten in acht.

c) Led-licht

- Let op, LED-licht:
 - Niet rechtstreeks in het led-licht kijken!
 - Niet direct of met optische instrumenten in de lichtstraal kijken!

Bedieningselementen

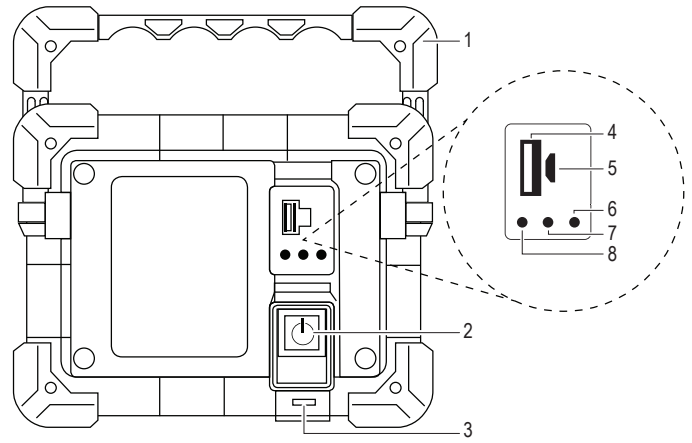

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 Beugel (uitklapbaar 180°) | 3 Deksel (in open positie) | 7 "Volledig opgeladen"-LED (groen) |
| 2 Aan-/uitknop | 4 USB-A-uitgang | 8 "Apparaat opladen"-LED (rood) |
| Hoog → laag → SOS (rood) → UIT | 5 MicroUSB-laadgang | |
| | 6 "Opladen"-LED (rood) | |

Bediening



Controleer vóór het aansluiten of de USB-voedingsbron voldoende stroom kan leveren, anders kunt u de bron beschadigen. Gebruik geen USB-poort van een computer, toetsenbord of USB-hub zonder voedingsadapter omdat de voeding die door deze poorten geleverd wordt onvoldoende is.

In het donker in LED-licht staren, kan tijdelijke blindheid veroorzaken. Dit kan gevaarlijk zijn in risicovolle omgevingen.

Om de IP64-klasse te waarborgen, dient u ervoor te zorgen dat het deksel (4) goed is verzegeld wanneer gesloten.

a) Werklamp

- Druk meerdere keren op de aan-/uitknop (2) om de lichtmodi te doorlopen: Hoog → laag → SOS (rood) → UIT.
- De werklamp zal uitschakelen wanneer de batterij moet worden opgeladen. Laad deze op door het ene uiteinde van de meegeleverde laadkabel aan te sluiten op de MicroUSB-laadgang (5) en het andere uiteinde op een geschikte voedingsbron.

b) Powerbank

- Sluit uw mobiele apparaat aan op de USB-A-uitgang (4).
- Het opladen zal automatisch starten wanneer aangesloten, terwijl de "Apparaat opladen"-indicator (8) rood zal oplichten.

Onderhoud en reiniging

- Koppel het product los, schakel het licht uit en laat afkoelen voorafgaand aan elke reiniging.
- Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen omdat deze schade aan de behuizing of storingen kunnen veroorzaken.
- Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

Verwijdering



Elektronische apparaten zijn recyclebaar afval en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking afvoeren. Op deze wijze voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

Batterij	Li-ion 6000 mAh (3 x 2000)
Batterij opladen	1A lader: ong. 12 uur; 2 A lader: ong. 6-7 uur
Ingangsspanning/-stroom	5 V/DC, 1 A (via microUSB)
Uitgangsspanning/-stroom	5 V/DC/1 A (via USB-A)
Kleurtemperatuur	6500 K (lage en hoge modus)
Helderheid	Item 2229245 (20 W): max. 2500 lm (hoge modus) Item 2229246 (10 W): max. 1200 lm (hoge modus)

Item	Vermogen	Bedrijfstijd (benaderde uren)		
		Hoog	Laag	SOS
2229245	20 W	2	6	24
2229246	10 W	4	6	24

Materiaal	ABS, aluminium
Beschermingsklasse	IP64
Beugel	180°
Beschermingsklasse	III
Bedrijfs-/opslagomstandigheden	-20 tot +50 °C
Kabel	MicroUSB naar USB-A (30 cm)
Afmetingen	172 x 43,8 x 132 mm (B x H x D)
Gewicht	0,58 kg