




RISE 5205 Elektrische display lift trolley 50 mm/s (zwart, EU)

Belangrijke voordelen

- Hoogteverstelbereik van maar liefst 980 mm
- Bewegingssnelheid 50mm/s bij zwaarste schermen met QuickRise™
- TÜV-, CE-, UL- en GS-gecertificeerd
- Speciaal ontworpen voet voor extra veiligheid
- Anti-collision op de display-lift voorkomt beschadiging

Scherm soepel en veilig op de juiste hoogte

Een RISE 5205 elektrische display en tv lift trolley is geschikt voor displays tot 98" en max. 120 kg. De lift tilt het scherm met een snelheid van 80mm/s soepel, snel en veilig op. Een verstelbereik van 980mm is geschikt voor een hele lage of hoge stand. De top down montage zorgt voor een snelle installatie. De garantie bedraagt 5 jaar. Veiligheid staat voorop Vogel's display liften voldoen aan de hoogste internationale veiligheidsnormen TÜV, CE, UL en GS. Hoewel ze zijn geprogrammeerd voor schermen van 86 inch, kunnen deze elektrische liftsystemen worden gebruikt voor de meeste beeldschermen van 98 inch. Soms kan een kleine softwareaanpassing (aanpassen hoogte) nodig zijn (zie gebruiksaanwijzing).

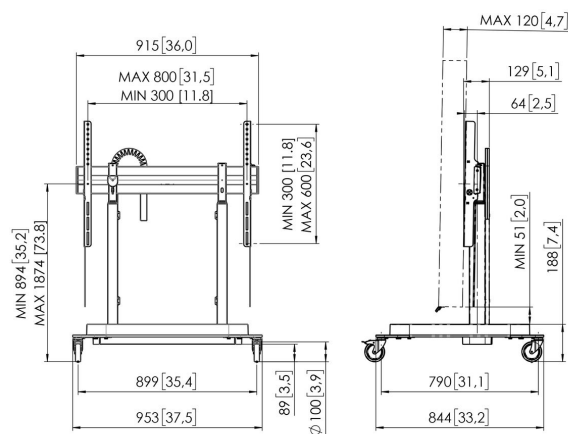

RISE 5205 Elektrische display lift trolley 50 mm/s (zwart, EU)



Specificaties

Artikelnummer (SKU)	7352050
Kleur	Zwart
EAN enkele doos	8712285357787
Hoogte	1205
Breedte	955
Diepte	846
TÜV-gecertificeerd	Ja
Garantie	5 jaar
Min. grootte beeldscherm (inch)	43
Max. grootte beeldscherm (inch)	98
Certificeringen	CE
Max. afstand tot vloer vanaf midden beeldscherm (mm)	1874
Max. horizontaal gatenpatroon (mm)	800
Max. grootte beeldscherm (inch)	98
Max. verticaal gatenpatroon (mm)	600
Min. afstand tot vloer vanaf midden beeldscherm (mm)	894
Min. horizontaal gatenpatroon (mm)	300
Min. grootte beeldscherm (inch)	43
Min. verticaal gatenpatroon (mm)	300
Gemotoriseerd	Ja
Hoogteverstelling (mm)	980

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Alle rechten voorbehouden.
Drukfouten, technische
aanpassingen en prijswijzigingen
voorbehouden.

Datum: 2023-08-11



Vogel's. For Sure.