



TOOLCRAFT

Gebruiksaanwijzing

Verstelbare zaagbok (590 kg)

Bestelnr. 3437210



1 Gebruiksaanwijzingen voor download

Gebruik de link www.conrad.com/downloads (of scan de QR-code) om de volledige gebruiksaanwijzingen te downloaden (of nieuwe/huidige versies indien beschikbaar). Volg de instructies op de webpagina.

2 Beoogd gebruik

Dit product is een verstelbare zaagbok die kan worden ingeklapt voor opslag en transport.

Belangrijk:

Overbelast het product niet. De maximale draagkracht is 590 kg.

Het product kan beschadigd raken als het wordt gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Onjuist gebruik kan in gevaren resulteren.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

3 Leveringsomvang

- Product
- Gebruiksaanwijzing

4 Beschrijving van de symbolen

De volgende symbolen staan op het product of worden gebruikt in de tekst:



Dit symbool waarschuwt voor gevaren die tot persoonlijk letsel kunnen leiden.

5 Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterend persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

5.1 Algemene informatie

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of ander technisch personeel.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een technicus of een daartoe bevoegd servicecentrum.

5.2 Omgang

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.

5.3 Bedrijfsomgeving

- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, ontvlambare gasen, stoom en oplosmiddelen.
- Bescherm het product tegen hoge luchtvochtigheid en vocht.
- Bescherm het product tegen direct zonlicht.

5.4 Bediening

- Neem contact op met een deskundige wanneer u twijfelt over de bediening, veiligheid of aansluiting van het product.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Probeer het product NIET zelf te repareren. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.

5.5 Product


- Overschrijd nooit de maximale draagkracht.
- Gebruik het product alleen op stevige, droge, vaste en vlakke ondergrond.
- Plaats geen last die aan de zijanten uitsteekt.
- Gebruik deze universele schraag niet als steigerschraag.
- Controleer of eventuele bevestigings- en/of verstelinrichtingen correct zijn aangebracht.
- Gebruik dit product niet als de bevestigings- of verstelinrichting is beschadigd of als er lasnaden zijn beschadigd.
- Gebruik bij het verplaatsen van het product altijd de juiste heftechniek om persoonlijk letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de werkplek goed is verlicht terwijl u het product gebruikt.
- Alle lasten moeten gelijk worden verdeeld over de bovenrail.
- Zorg ervoor dat alle 4 de poten stevig contact maken met de vloer. Als het product niet waterpas en recht staat, kunnen voorwerpen die erop zijn geplaatst vallen.
- Stapel het product nooit om extra hoogte te verkrijgen.
- Ga niet op het product staan. Gebruik het product nooit als opstapje of platform om op te staan.
- Wanneer alle lasten gelijkmatig over de bovenrail zijn verdeeld, is het gewicht dat op 2 identieke zaagbokken kan worden geplaatst het dubbele van het maximale draagvermogen van 1 zaagbok.

6 Installeren




Zorg ervoor dat alle onderdelen volledig uitgetrokken en op hun plek vergrendeld zijn voordat u er belastingen op plaatst.

1

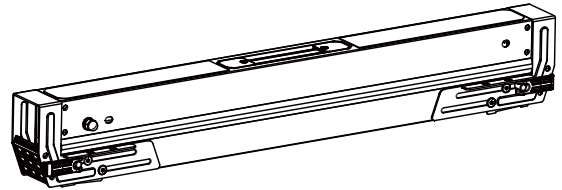


1. Dit is het product in opgevouwen toestand.

2

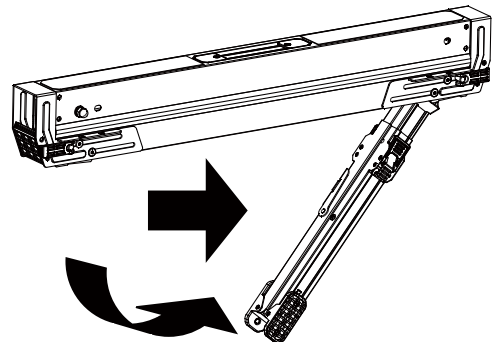


2. Druk op de ontgrendelingsknop waar [OPEN 1st] staat en trek de poten naar beneden totdat ze volledig zijn uitgeschoven.

3

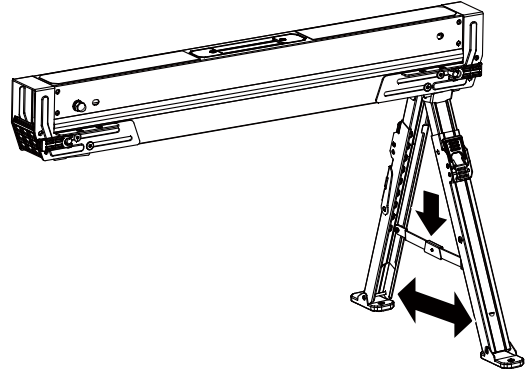


3. Haal de poten uit elkaar en duw de dwarsbalk naar beneden.

4

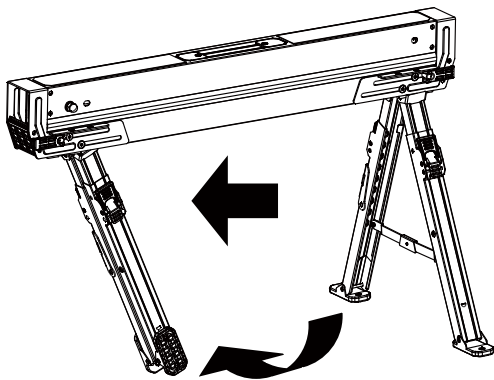

4. Druk op de ontgrendelingsknop waar **[CLOSE 1st]** staat en klap de poten naar beneden totdat ze volledig zijn ingeklapt.

5

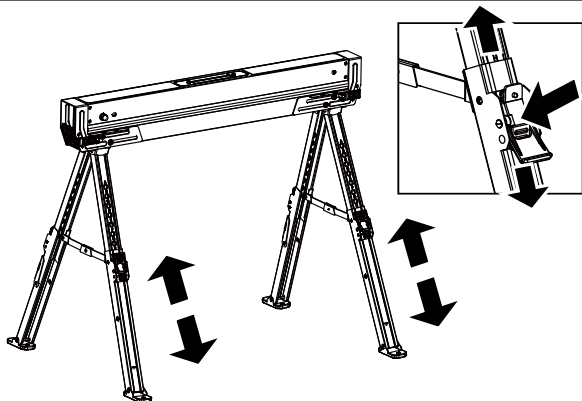


5. De poten afstellen:
- Om uit te schuiven: Trek de poot naar beneden totdat de vergrendeling zich in de gewenste positie bevindt.
 - Om in te schuiven: Druk op de vergrendelingsknop, trek de poot iets naar beneden en duw de poot vervolgens omhoog.

Opmerking:


De poten kunnen in stappen van 2,54 cm worden versteld.

6

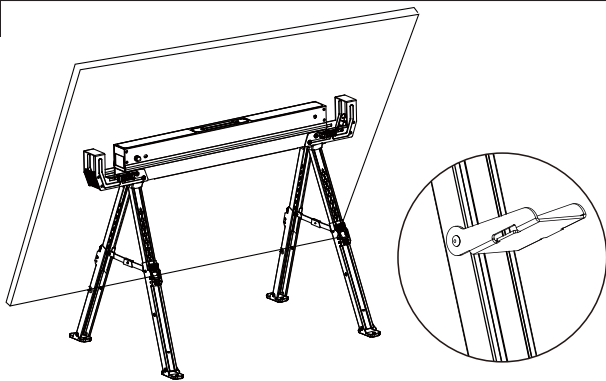

6. Klap de steunpennen uit om een plaat te ondersteunen voor het zagen.

7

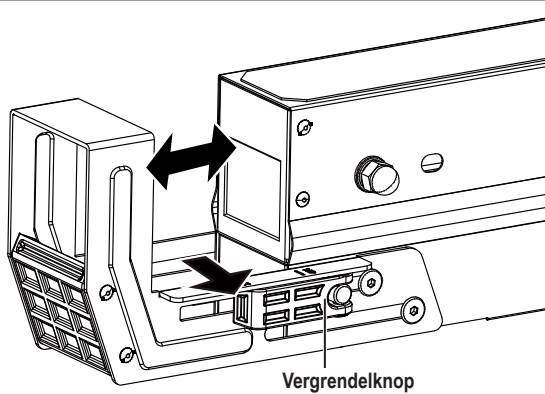


7. Open de vergrendelknop en stel de zijbeugel in op de gewenste breedte.
8. Draai de vergrendelknop vast zodra de balk op zijn plaats zit.

Opmerking:

De zijbeugel kan worden versteld tussen 0 mm en 90 mm voor verschillende balken.

8

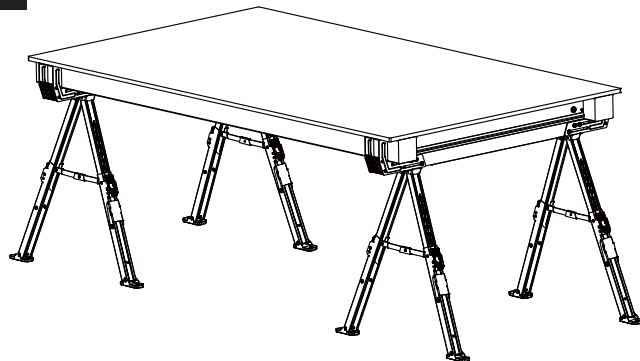

9. In combinatie met een tweede zaagbok kan een werktafel tot twee keer de draagkracht van een enkele zaagbok dragen.

7 Het product sluiten

- Om het product te sluiten, herhaalt u de stappen 8 tot en met 2, maar dan in omgekeerde volgorde. Sluit eerst poot **[CLOSE 1st]** en vervolgens poot **[OPEN 1st]**.
- Zorg ervoor dat de borgpen vastklikt om de poten in de ingeklapte stand vast te zetten.

8 Reiniging en onderhoud

Belangrijk:

- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, ontsmettingsalcohol of andere chemische oplossingen. Ze beschadigen de behuizing en kunnen een storing aan het product veroorzaken.
- Dompel het product niet in water.

Reinig het product met een droog, pluivrij doekje. Maak het doek eventueel een beetje nat.

9 Technische gegevens

Draagvermogen	max. 590 kg
Hoogtebereik	61,8 – 82 cm
Zijbeugel	0 – 90 mm
Materiaal	Staal, kunststof
Afmetingen (L x B x H).....	Open: 115,7 x 68,7 x 82 cm Opgevouwen: 98 x 9,5 x 14,5 cm
Gewicht.....	9,75 kg