


VALUE Patchkabel Cat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), groen, 1,5 m

Art.nr.	21.99.0814
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	21.99.0814
EAN (een stuk)	7611990193554

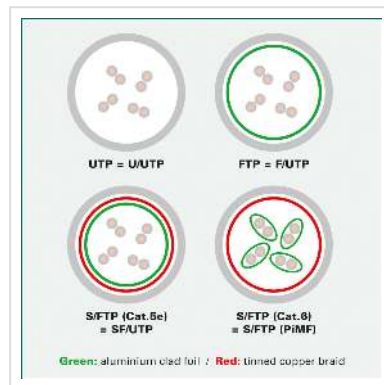

Dubbel afgeschermd (PiMF) twisted pair-verbindingkabel van categorie 6 met afgeschermd RJ-45-connectoren aan beide zijden. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaatverbindingkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN.

- Duurzaam met gegoten knikbescherming
- 1: 1 contacttoewijzing volgens EIA / TIA 568, 8 draden
- Structuur: 8-draads soepel
- Afscherming in paren in aluminium gelamineerde film
- Vlechtscherm
- Impedantie: 100 ohm

We raden aan om de volgende componenten te gebruiken om gestructureerde bekabeling op te zetten: 21.99.0891 VALUE S / FTP Cat.6 / Klasse E installatiekabel met massieve draad. 25.99.8392 / 25.99.8492 WAARDE Cat. 6 / Klasse E opbouw / inbouwdoos. 26.99.0353 / 26.99.0354 WAARDE Cat. 6 / Klasse E 19 "patchpaneel, zwart / grijs. 21.99.0805 WAARDE S / FTP-patchkabel Cat. 6. Deze productcombinatie werd gemeten in ons eigen testlaboratorium volgens Klasse E in een kanaal van 100 meter.

Technische specificaties

Producent

VALUE

Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	S/FTP PiMF patchkabel
Kleur	groen
Lengte	1.5 m
Afschermings type	PiMF
Overdracht kwaliteit	Cat6 / Class E
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Kleur (Tule)	groen
Kabel LSOH	nee
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Gewicht	47.1 g
Hoogte verpakking	20 mm
Breedte verpakking	130 mm
Diepte verpakking	130 mm
Gewicht verpakking	0.06 kg