


ROLINE RS232 naar RS422/485 converter voor DIN Rail montage

Art.nr.	12.02.1005
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	12.02.1005
EAN (een stuk)	7611990194858

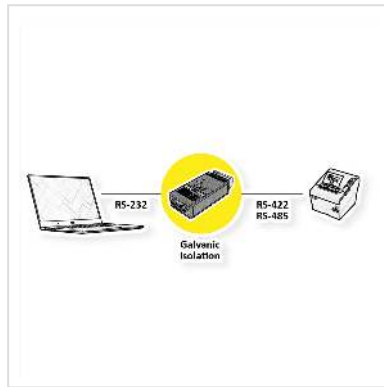

Converter voor RS422/RS485 apparatuur aan de RS232 poort van de PC, met galvaniseerde splitsing

- Isolatie 3000 VDC (optisch)
- Volledig compatibel met seriële COM Poorts
- Aansluitingen: RS-232: DB9 Female, RS-422/485: Terminalblok 7 pin.
- Zend-Ontvangst richting omschakeling automatisch (Auto-Toggling)
- Data Transfer snelheid tot 115Kbit/s
- Terminal resistance en Echo mode
- DIP Switch tbv terminal settings
- Signalen: TXD, RXD, RTS, CTS, GND voor RS-232
- 15KV ESD beveiliging voor alle signalen, RS-422/485 Signaal Surge Protection
- Status LEDs
- Hardware oplossing, geen software nodig
- Stroomvoorziening: DC Spannings voorziening 10~30 VDC via klemblok (met overspanningsbeveiliging)

- Windows 98, 98SE, ME, 2000, Server 2003, XP, Server 2008, XP 64-bit, Windows Vista, Vista 64-bit, Server 2008 R2, Windows 7, Windows 7 X64, Mac OS 8/9, OS-X

- Inhoud: Converter, handleiding

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Adapter, Terminatoren, Converter

Produkt type	Seriele interface converter
Kleur	zwart
Leveringsomvang	converterkabel, gebruiksaanwijzing, driver
Aansluiting kant 1 (PC)	RS232
Aansluiting kant 2 (Peripherie)	Terminal Block
Type connector kant 1	D-Sub 9-pin (DE-9)
M/F kant 1	Female
Type connector kant 2	Terminal block
M/F kant 2	Female
Omzet richting	RS422/RS485- RS232
Toepassing	extern
Technische bijzonderheden	DIN Rails montage
Gewicht	94.9 g
Hoogte verpakking	45 mm
Breedte verpakking	140 mm
Diepte verpakking	190 mm
Gewicht verpakking	0.16 kg