


ROLINE Dubbele LCD-monitorstandaard

Pneumatisch, bureauklem, draaipunt, max. 15 kg, 5 gewrichten

Art.nr.	17.03.1117
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	17.03.1117
EAN (een stuk)	7630049611986

roline
Designed for Professionals

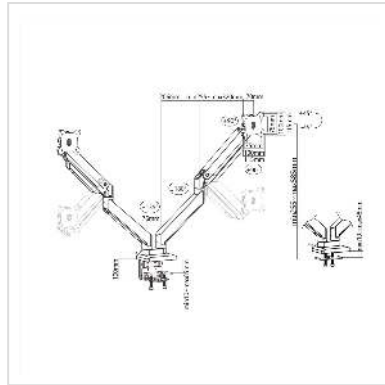

Dubbele LCD-monitorarm, voor een eenvoudige en betrouwbare instelling van twee monitoren met elk maximaal 15 kg (gewichtsinstelling tussen 1 kg en 15 kg) en VESA 75/100!

- Fijn en gestroomlijnd ontwerp
- Gemaakt van hoge kwaliteit aluminiumlegering
- Dankzij de geïntegreerde gasveer kunnen gebruikers het LCD-scherm in de meeste posities naar believen bewegen
- Voldoet aan VESA 75 (75x75 mm) of VESA 100 (100x100 mm)
- Speciaal kenmerk: Draaifunctie - het scherm is 90 graden draaibaar
- Kleine desktopmontage bespaart ruimte
- In de achterste arm is een slim kabelmanagement ingebouwd

Specificaties:

- Wapenuitbreiding: ~ 526mm
- Monitor draaipunt: 180°
- Rotatie: 180° (arm & display)
- Laadcapaciteit: <=15kg

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	LCD-Monitor armen

Produkt type	Monitorarm, tafelmontage
Kleur	zwart
Draagkracht	30 kg
Aantal Draaipunten	2x 5
Bevestiging	Tafelmontage
Armlengte maximaal	526mm
Verstel mogelijkheid	Luchtveer
Draaibaar	ja
Aantal monitoren	2
VESA 75 x 75 mm	ja
VESA 100 x 100 mm	ja
Materiaalgroep	metaal
Technische bijzonderheden	Draaifunctie
Gewicht	8558.5 g
Hoogte verpakking	130 mm
Breedte verpakking	360 mm
Diepte verpakking	650 mm
Gewicht verpakking	10.25 kg