


# VALUE UTP Cat.6 (Class E) patchkabel, LSOH, geel, 0,5 m

Art.nr.	21.99.1022
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	21.99.1022
EAN (een stuk)	7611990112630

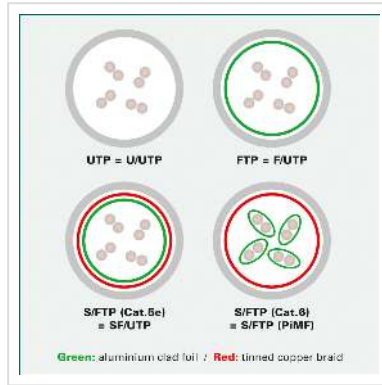

**Kant en klaar niet afgeschermd Twisted-Pair patchkabel met RJ-45 connectoren aan beide uiteinden.**

Slijtvast dankzij de gegoten knikbescherming. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN. Contactbezetting: 1:1 volgens EIA/TIA568, 8 draden. Constructie: 8 aders soepel. Hoogwaardige vergulde contacten.

**Met aan beide zijden RJ-45-connectoren**

Wij raden u aan, om bij de opbouw van een nieuw netwerk, de volgende componenten te gebruiken voor de hoogst mogelijke dataoverdracht en de beste test resultaten:

- 21.15.1789 ROLINE UTP Cat.6 / Class E massief, installatiekabel LSOH
- 25.99.8394/25.99.8494 VALUE Cat.6 /Class E op- en inbouwdozen
- 26.99.0351/26.99.0352 VALUE Cat.6 /Class E 19" patchpanel zwart of grijs
- 21.99.0205 VALUE UTP Cat.6 patchkabel LSOH

Deze product combinatie, is in ons eigen proeflaboratorium naar de standaard van Class E in een Channel van 100 meter getest.

## Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	UTP patchkabel
Kleur	geel
Lengte	0.5 m
Afschermings type	UTP
Overdracht kwaliteit	Cat6 / Class E
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Kleur (Tule)	geel
Kabel LSOH	ja
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Technische bijzonderheden	Snagless connectoren
Gewicht	20.2 g
Hoogte verpakking	10 mm
Breedte verpakking	140 mm
Diepte verpakking	150 mm
Gewicht verpakking	0.025 kg