


# ROLINE GOLD 4K Mini DisplayPort-DVI Adapter, Mini DP M - DVI F, Retail Blister

<b>Art.nr.</b>	12.88.3176
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	12.88.3176
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990141364

**roline**<sup>®</sup>  
Designed for Professionals

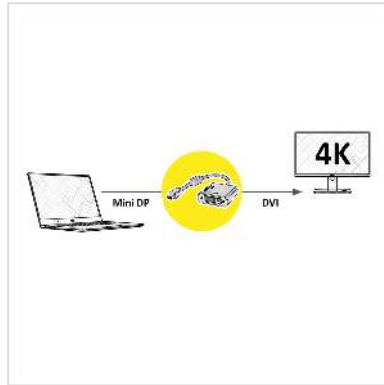

2160p

4K

- U wilt aan uw grafische kaart met Mini DisplayPort-Female aansluiting een DVI Kabel van de monitor aansluiten?
- De oplossing is de Mini DisplayPort-DVI-Adapter voor het aansluiten van een DVI Male Kabel aan een Mini DisplayPort Female poort op de grafische kaart.
- Adapter met Mini DisplayPort Male en DVI Female

Let op!: Een Mini DisplayPort-DVI-adapter is maar in een aansluitrichting te gebruiken: de DisplayPort-connector kan alleen aan de PC kant worden aangesloten aan bijvoorbeeld de grafische kaart.

## What are the benefits of using Active adapters and converters?

Active products can have a huge advantage when working with long cable runs and video conversion applications. In terms of video converters, active units generally have hardware inside to improve your image.

## ROLINE GOLD - Topkwaliteit zonder compromissen!

Kabels van ROLINE GOLD kwaliteit worden geleverd met hoogwaardige afscherming en vergulde contacten voor contactbeveiliging, zelfs bij hoge insteekcycli. De stekkers zijn voorzien van een gouden coating om de contactduurzaamheid te verbeteren. Nylon versterkt buitenmateriaal in goud/zwart zorgt voor een betere stabiliteit en geeft de kabel

een verbluffende uitstraling.

**Met mooie blisterverpakking voor de Retail en wederverkoop.**

<b>Technische specificaties</b>	
Producent	ROLINE
Produkt groep	Adapter, Terminatoren, Converter
Produkt type	Mini DisplayPort-DVI Adapter
Kleur	zwart / goud
Lengte	0.1 m
Max. Resolutie	3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Aansluiting kant 1 (PC)	Mini DisplayPort Male
Aansluiting kant 2 (Peripherie)	DVI Female
Type connector kant 1	Mini DisplayPort
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	DVI-D 24+1, Dual-Link
M/F kant 2	Female
Actief / Passief	actief
Toepassing	extern
Gewicht	42.9 g
Hoogte verpakking	50 mm
Breedte verpakking	120 mm
Diepte verpakking	180 mm
Gewicht verpakking	0.077 kg