


# ROLINE LCD monitorarm, Extra, 5 draaipunten

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Art.nr.</b>           | 17.03.0007    |
| <b>Fabrikant</b>         | ROLINE        |
| <b>Art.nr. fabrikant</b> | 17.03.0007    |
| <b>EAN (een stuk)</b>    | 7611990141302 |

**roline**  
Designed for Professionals

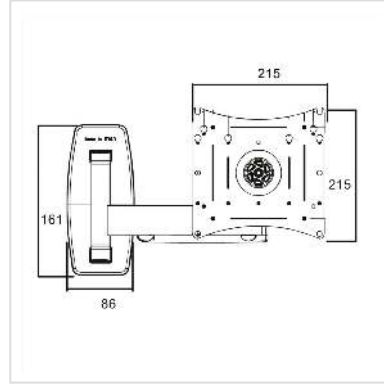

- De LCD-Monitorarm draagstang kan flexibel in de juiste hoek/stand worden ingesteld
- De Monitorarm is aan de draagstang in hoogte verstelbaar
- Materiaal: staal
- Voor de bevestiging van beeldschermen met VESA 75/100/200x100/180x120/200
- Kleur: zwart

TV formaat: 25 - 100 cm (10"- 40")

Laadvermogen: tot 25 kg

Aantal draaipunten: 5

Max. arm lengte: 28 cm

Kantelbaar op en neer: 10°

## Technische specificaties

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Producent            | ROLINE                     |
| Produkt groep        | LCD-Monitor armen          |
| Produkt type         | Beeldschermarm, wandhouder |
| Kleur                | zwart                      |
| Draagkracht          | 25 kg                      |
| Aantal Draaipunten   | 5                          |
| Verstel mogelijkheid | Mechanisch                 |
| Onverbeterlijke      | ja                         |
| Draaibaar            | ja                         |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Muurafstand                 | 5 cm     |
| Aantal monitoren            | 1        |
| Max. Schermdiagonaal (cm)   | 100 cm   |
| Max. Schermdiagonaal (inch) | 40 inch  |
| Min. Schermdiagonaal (cm)   | 25 cm    |
| Min. Schermdiagonaal (inch) | 10 inch  |
| VESA 75 x 75 mm             | ja       |
| VESA 100 x 100 mm           | ja       |
| VESA 200 x 100 mm           | ja       |
| VESA 200 x 200 mm           | ja       |
| Materiaalgroep              | metaal   |
| Gewicht                     | 1642.4 g |
| Hoogte verpakking           | 90 mm    |
| Breedte verpakking          | 260 mm   |
| Diepte verpakking           | 340 mm   |
| Gewicht verpakking          | 1.919 kg |