


VALUE Portable VGA Video-Splitter, 2-port, 250MHz

Art.nr.	14.99.3523
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	14.99.3523
EAN (een stuk)	7611990192205

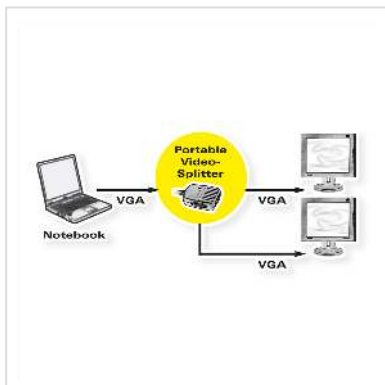

Met deze video splitter kunt u scherm inhoud op 2 monitoren of projectoren tegelijk weergeven. Dit is ideaal voor presentaties of voor trainingsdoeleinden.

- Videosplitter in kabelvorm (kabel lengte: 30cm)
- Twee monitoren tonen hetzelfde beeld
- Er is geen software nodig; gewoon aansluiten - klaar!
- VGA-splitter: videobandbreedte: 250 MHz
- Maximale resolutie: 1920 x 1440 nominaal
- DDC en DDC2 op poort 1
- Cascadeerbaar
- Goede beeldkwaliteit
- Stroomvoorziening via USB-kabel (USB A - DC holle stekker, 0,9 m) 5 V DC, 500 mA

- Inhoud: video splitter, voedingskabel

Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	Splitter en Selectoren
Produkt type	VGA-Video- Splitter
Kleur	zwart
Leveringsomvang	Videosplitter, 5 Volt - 500 mA Stroomkabel (USB Male Typ A - DC 60cm)
Interface	VGA

Eingänge	1
Ausgänge	2
Max. Bandbreedte	250 MHz
Ingang: Video	1x HD 15pol. male
Uitgang Video	2x HD 15pol. female
Video-Bandbreedte	250 MHz
Max. Resolutie (nom.)	1920 x1440
Gewicht	161.4 g
Hoogte verpakking	65 mm
Breedte verpakking	125 mm
Diepte verpakking	200 mm
Gewicht verpakking	0.2 kg