


# ROLINE USB 2.0 naar RS232 Adapter voor DIN Rails montage, 4 poort

<b>Art.nr.</b>	12.02.1003
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	12.02.1003
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990194834

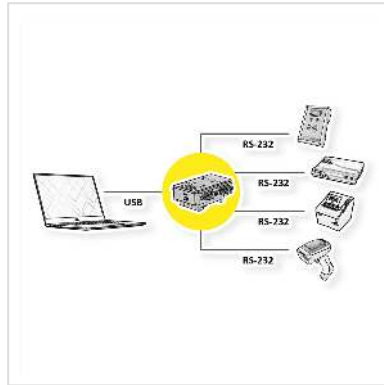

Converter voor seriele apparaten aan de USB Poort van de PC

- Compatibel met USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0
- Data Transfer Rate tot 115 Kbit/s
- 15 KV ESD beveiliging voor alle RS232 Poorten
- Aansluitingen: 4x DB9 male, 1x Mini USB Type B
- Voor installatie op DIN Rails
- Windows 98, 98SE, ME, 2000, Server 2003, XP, Server 2008, XP 64-bit, Windows Vista, Vista 64-bit, Server 2008 R2, Windows 7, Windows 7 X64, Mac OS 8/9, OS-X
- Stroomvoorziening: MINI USB Type B aansluiting (40 mA)

## Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Adapter, Terminatoren, Converter
Produkt type	USB - Serial Converter
Kleur	zwart
Leveringsomvang	converterkabel, gebruiksaanwijzing, driver
Aansluiting kant 1 (PC)	1x USB Typ A Stecker
Aansluiting kant 2 (Peripherie)	4 x DB9 Male
Type connector kant 1	USB 2.0 type A

M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	D-Sub 9-pin (DE-9)
M/F kant 2	Male
Omzet richting	serieel - USB
Toepassing	extern
Afmeting (HxBxD)	22,5 x 63,5 x 80,5 mm
Technische bijzonderheden	DIN Rails montage
Hoogte	22.5 mm
Breedte	63.5 mm
Diepte	80.5 mm
Gewicht	149.3 g
Hoogte verpakking	45 mm
Breedte verpakking	140 mm
Diepte verpakking	190 mm
Gewicht verpakking	0.22 kg