


# ROLINE ProSecure III 1500 - Online UPS

<b>Art.nr.</b>	19.40.1063
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	19.40.1063
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990130238

**roline**  
Designed for Professionals

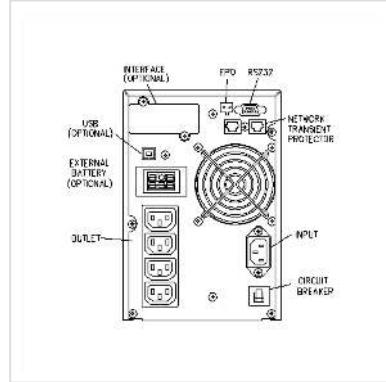

## De microprocessorgestuurde PROSECURE III in echte ONLINE-technologie (dubbele converter) voor alle soorten spanningsbeveiliging

- IEC 6240-3 klasse 1 (VFI-SS-111)
- Toepassingsgebieden: datacenters, databaseservers met hoge beschikbaarheid of omgevingen met grote spanningsproblemen
- Meertalig LCD display aan de voorkant
- RS232 poort met bewakingssoftware
- USB poorten
- Geavanceerd batterijbeheer (ABM)
- Afsluiten en opnieuw opstarten plannen
- Regelbare lastsegmenten
- LAN/Fax/Modem Bescherming
- HOTSWAP batterijen
- Kaartsleuf voor SNMP- of relaiskaart
- Automatische diagnose en batterijcontrole
- Handmatige bypass, instelbaar
- Online instelbare uitgangsspanning
- Kracht coëfficiënt aanpassing
- EMI/RFI-ruisfilters
- Ware sinusgolfuitgang met < 3% THD
- Beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting

### UPS beheerssoftware:

Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 / 10 Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64,  
MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS,

## reservebatterijen

3x 19491209 speciale accu voor UPS 12V 09Ah

### Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	UPS
Produkt type	UPS Online
Kleur	zwart
Leveringsomvang	UPS, kabelset, UPS beheerssoftware, meertalige handleiding op cd
Classificatie volgens IEC 62040-3	VFI-SS-111
UPS Technologie	Online
Vermogensklasse	1000 ... 1900 VA
Spanningssterkte (VA/W)	1500 / 1350
Bereik	95 %
Backup tijd	5 min
Backup tijd bij vol/half belast.	3 / 9 min
Afmeting (HxBxD)	238 x 155 x 500 mm
Bouw type	Tower
Stroom (Ingang)	160-230V
Stroom (Uitgang)	230 V
Uitgangsspanningsregeling	± 2%
Frequentie	50Hz ± 3%
Aansluiting (Ingang)	IEC 320 C14
Ausgänge	4
Aansluiting (Uitgang)	4 x IEC 320 C13
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Overspanningsbeveiliging	EMI,- RFI-Filter

Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden	2
Slots tbv Adapterkaart	1
Interface	RS232, USB
RS-232 Interface	ja
USB 2.0 Interface	ja
Hot Swap Batterijen	ja voorzijde
Bypass	automatisch + handmatig
Extra Overspanningsbeveiliging	nee
Gebruiksindicatie	Display
Gebruiksindicatie LED	5
Gebruiksindicatie Display	LCD
Incl. Management Software OS	Windows
Interne Koeling	Aktieve, Cooler
Omgevingstemperatuur	0 - 40 °C
Hoogte	238 mm
Breedte	155 mm
Diepte	500 mm
Gewicht	20 kg
Hoogte verpakking	340 mm
Breedte verpakking	300 mm
Diepte verpakking	630 mm
Gewicht verpakking	21.46 kg

### Überbrückungszeit

Leistung (VA / W)	mit 0 / 1 / 2 Batteriepacks (Minuten) nach Herstellerangabe
1500/1050	5 / 13 / 28
1350/945	6 / 16 / 34
1200/840	7 / 20 / 40

---

1050/735

9 / 25 / 48

900/630

11 / 30 / 56

750/525

14 / 37 / 66

600/420

19 / 45 / 85

450/315

27 / 60 / 140

300/210

40 / 100 / 220

150/105

60 / 270 / 400