


# ROLINE LCD muurbeugel, 5 draaipunten, zwart

<b>Art.nr.</b>	17.03.1198
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	17.03.1198
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990142873

**roline**  
Designed for Professionals

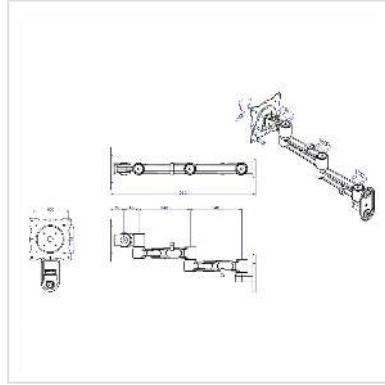

## Kantelbare en draaibare muurbeugel voor monitoren of tv

- De monitorarm kan flexibel worden aangepast aan de beste kijkhoek voor de kijker
- Voor montage van schermen met VESA 75 (75x75mm), VESA 100 (100x100mm)
- Voor wandmontage
- Draaibereik: 180° (90° links of rechts)
- Stevige zwart gelakte gietijzeren constructie
- Inclusief clips voor kabelmanagement
- De kleur zwart

Technische specificaties:

Draaipunten: 5

Maximale armlengte: 395 mm

Kantel omhoog en omlaag: 80°

Kantel omhoog en omlaag: 100°

### Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	LCD-Monitor armen
Produkt type	Beeldschermarm, wandhouder
Kleur	zwart
Draagkracht	10 kg
Aantal Draaipunten	5

Bevestiging	Wandmontage
Armlengte maximaal	395 mm
Verstel mogelijkheid	Mechanisch
Onverbeterlijke	ja
Aantal monitoren	1
VESA 75 x 75 mm	ja
VESA 100 x 100 mm	ja
Materiaalgroep	metaal
Gewicht	1318.4 g
Hoogte verpakking	115 mm
Breedte verpakking	145 mm
Diepte verpakking	222 mm
Gewicht verpakking	1.6 kg