


ROLINE GOLD USB type C - DisplayPort adapterkabel, v1.2, M/M, 1 m

Art.nr.	11.04.5848
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	11.04.5848
EAN (een stuk)	7630049613140

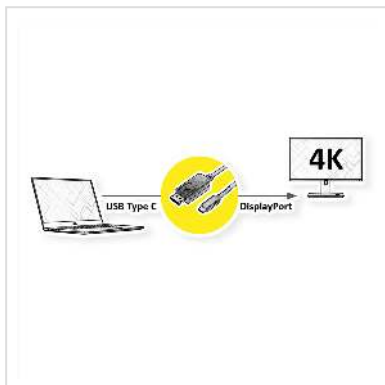

Met deze adapterkabel kunt u de weergave van uw apparaat met USB Type C-poort spiegelen of uitbreiden naar een monitor of projector met weergavepoort - met een maximale resolutie van 4096x2560 @ 60Hz!

- USB 3.2 Gen 1 Type C naar DisplayPort kabeladapter voor b.v. MacBook, Ultrabook, notebook / laptop of pc
- Connectoren: Displayport-connector en Type C-connector
- Ondersteunt DisplayPort versie 1.2 voor hogere resolutie, hogere verversingsfrequenties en grotere kleurdiepte
- Vergulde metalen connectorbehuizing voor verbeterde afscherming
- De robuuste nylon beschermvlecht beschermt effectief de HDMI-kabel en zet deze visueel in de schijnwerpers

ROLINE GOLD - Topkwaliteit zonder compromissen!

Kabels van ROLINE GOLD kwaliteit worden geleverd met hoogwaardige afscherming en vergulde contacten voor contactbeveiliging, zelfs bij hoge insteekcycli. De stekkers zijn voorzien van een gouden coating om de contactduurzaamheid te verbeteren. Nylon versterkt buitenmateriaal in goud/zwart zorgt voor een betere stabiliteit en geeft de kabel een verbluffende uitstraling.

- Compliant DP v1.2 (max. 4096 x 2560 @60Hz)

Opmerking: Ondersteuning van "Alternate Mode (DP Alt Mode)" vereist

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Adapter, Terminatoren, Converter
Produkt type	USB-DisplayPort Adapter
Kleur	zwart / goud
Lengte	1 m
Max. Resolutie	4096 x 2560 @60Hz (4K)
Aansluiting kant 1 (PC)	USB type C Male
Aansluiting kant 2 (Peripherie)	DisplayPort Male
Type connector kant 1	USB type C (USB-C)
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	DisplayPort
M/F kant 2	Male
Toepassing	extern
Technische bijzonderheden	DisplayPort versie 1.2
Gewicht	46.6 g
Hoogte verpakking	50 mm
Breedte verpakking	200 mm
Diepte verpakking	250 mm
Gewicht verpakking	0.06 kg