


LCD / CRT-monitorstandaard Verstelbare geharde glasoppervlaktes (vierkant)

Art.nr.	17.02.3376
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	17.02.3376
EAN (een stuk)	7611990148462

roline
Designed for Professionals

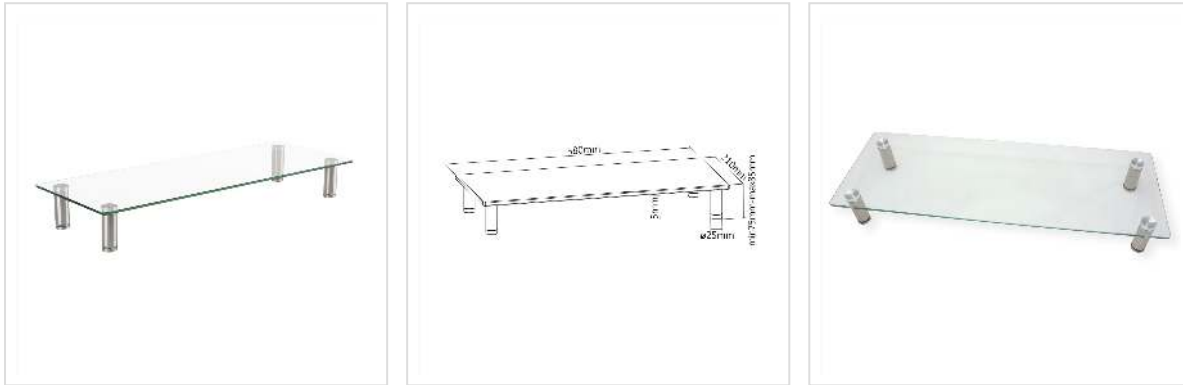

Hoogwaardige, in hoogte verstelbare glazen tafel met een draagvermogen van maximaal 20 kg. Er zit een draad in de goed ontworpen metalen poten waarmee de glazen tafel perfect kan worden aangepast voor elk oppervlak.

- Stabiele monitor standaard van Acryl in trendy design
- Voor monitoren tot 20"
- Groot oppervlak van de standaard (580x335mm) - naast de monitor passen bv. ook speakers of CD doosjes
- Zijwand grepen voor het licht bedienen van de standaard
- Onder de monitor standaard is veel plaats voor documenten of toetsenbord
- Draaglast tot 20kg
- Kleur: grijs/zwart
- Materiaal: Glas, Roestvrij staal

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	LCD-Monitor armen
Produkt type	Monitor-standaard
Kleur	zilver
Draagkracht	20 kg

Aantal monitoren	1
Materiaalgroep	glas
Hoogte	85 mm
Breedte	580 mm
Diepte	210 mm
Gewicht	1739.5 g
Hoogte verpakking	50 mm
Breedte verpakking	240 mm
Diepte verpakking	630 mm
Gewicht verpakking	2.05 kg