


# ROLINE Patchkabel Cat.6A UTP, Component Level, LSOH, groen, 2 m

Art.nr.	21.15.2732
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.15.2732
EAN (een stuk)	7611990137671

**roline**  
Designed for Professionals

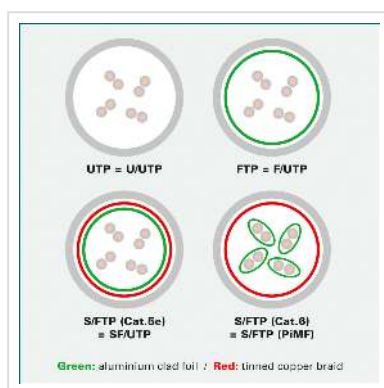

**Cat.6A**  
Class EA

**U/UTP**

**LSOH**

**COMPONENT**  
Level Tested

**Geconfectioneerde onafgeschermdde categorie 6A netwerkkabel met aan beide uiteinden RJ45 connectoren. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN. 100% getest op componentniveau.**

- Geassembleerd niet afgeschermd twisted pair patchesnoer
- Met aan beide zijden RJ45 connectoren
- Voor gebruik in 10 Gigabit Ethernet-netwerken
- Slijtvast dankzij gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting: 1:1 volgens EIA/TIA568, 8 draden
- Constructie: 8 aders gestrand
- Hoogwaardige vergulde contacten
- Halogeenvrij, vlamvertragend, rookarm

**Deze verbinding- of patchkabels voor gestructureerde gebouwbekabeling bieden Cat.6A kwaliteit op componentniveau, d.w.z. ze hebben de veeleisende componenttest voor categorie 6A doorstaan**

## Technische specificaties

Producent

ROLINE

Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	UTP patchkabel
Kleur	groen
Lengte	2 m
Afschermings type	UTP
Overdracht kwaliteit	Cat6A / Class EA
Component-Level gecertificeerd	ja
Aantal aders	8
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Kleur (Tule)	groen
Kabel LSOH	ja
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Gewicht	78.4 g
Hoogte verpakking	20 mm
Breedte verpakking	180 mm
Diepte verpakking	180 mm
Gewicht verpakking	0.104 kg