


# ROLINE LCD-monitorstandaard Pneumatisch, bureauklem, draaipunt, max. 15 kg, 5 gewrichten

<b>Art.nr.</b>	17.03.1116
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	17.03.1116
<b>EAN (een stuk)</b>	7630049611979

**roline**  
Designed for Professionals

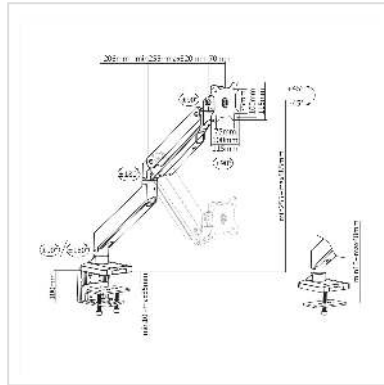

**LCD-monitorarm, voor eenvoudige en betrouwbare instelling van een monitor met een gewicht tot 15 kg (gewichtsinstelling tussen 1 kg en 15 kg) en VESA 75/100!**

- Fijn en gestroomlijnd ontwerp
- Gemaakt van hoge kwaliteit aluminiumlegering
- Dankzij de geïntegreerde gasveer kunnen gebruikers het LCD-scherm in de meeste posities naar believen bewegen
- Voldoet aan VESA 75 (75x75 mm) of VESA 100 (100x100 mm)
- Speciaal kenmerk: Draaifunctie - het scherm is 90 graden draaibaar
- Kleine desktopmontage bespaart ruimte
- In de achterste arm is een slim kabelmanagement ingebouwd

Specificaties:

- Wapenuitbreiding: ~ 526mm
- Monitor draaipunt: 180°
- Rotatie: 180° (arm & display)
- Laadcapaciteit: <=15kg

## Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	LCD-Monitor armen
Produkt type	Monitorarm, tafelmontage
Kleur	zwart

Draagkracht	15 kg
Aantal Draaipunten	5
Bevestiging	Tafelmontage
Armlengte maximaal	526mm
Verstel mogelijkheid	Luchtveer
Draaibaar	ja
Aantal monitoren	1
VESA 75 x 75 mm	ja
VESA 100 x 100 mm	ja
Materiaalgroep	metaal
Technische bijzonderheden	Draaifunctie
Gewicht	5304.3 g
Hoogte verpakking	300 mm
Breedte verpakking	110 mm
Diepte verpakking	580 mm
Gewicht verpakking	5 kg