


VALUE PoE+ Gigabit Ethernet Switch, 8+2 Ports

Art.nr.	21.99.1195
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	21.99.1195
EAN (een stuk)	7630049615397

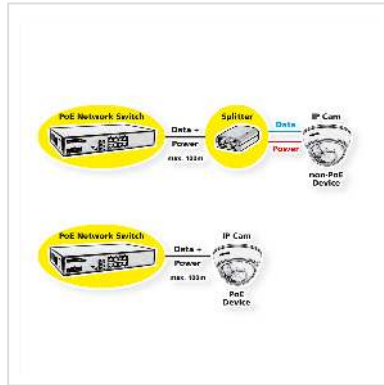

Gigabit Ethernet switch met PoE functie voor kleine of middelgrote netwerkomgevingen.

Naast de Gigabit Ethernet-switchfunctie zorgt het apparaat voor een stabiele PoE-voorziening van uw netwerkomgeving door middel van netwerkcamera's, toegangspunten, IP-telefoons en nog veel meer.

- 8x 10/100/1000 Mbit/s PoE-poorten, 2x 10/100/1000 Mbit/s opstraalverbinding
- Ondersteund op 8 poorten IEEE802.3af/at
- Ondersteunt automatische detectiefunctie voor PoE en prestaties
- Schakelaarbandbreedte: 18 Gbps
- MAC-adressen: 8K
- Store-and-forward switching
- Status-LED's (Power, Link/Act)
- Metalen behuizing
- Stroomvoorziening (220 -240 VAC)

PoE/PoE+ resource management: de switch ondersteunt PoE/PoE+ verbindingen met maximaal 30W per poort. Het totale schakelverbruik is beperkt tot 120 Watt om overmatige warmteafvoer te voorkomen. Met Power over Ethernet worden de poorten numeriek (1-2-3-...) geprioriteerd en bij volle belasting van achter naar voren uitgeschakeld.

Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	Netwerk-switches

Produkt type	PoE Gigabit Switch
Kleur	zwart
Leveringsomvang	Switch, externe voeding, netsnoer, handleiding
Netwerk standaard	Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s)	10/100/1000
Aantal Poorten	9
Gigabit Ethernet Poort RJ-45	9
Power over Ethernet (PoE)	PoE
Aantal Poorten PoE	8
Max. PoE uitgangsvermogen per poort	30 W
Max. PoE uitgangsvermogen (totaal)	120 W
Afmeting (HxBxD)	32 x 210 x 150 mm
Voeding (extern/intern)	extern
Aansluiting op het lichtnet	Aansluiting voor koud toestel
Hoogte	32 mm
Breedte	210 mm
Diepte	150 mm
Gewicht	1.2 kg
Hoogte verpakking	70 mm
Breedte verpakking	220 mm
Diepte verpakking	260 mm
Gewicht verpakking	1.2 kg