


ROLINE RS232 naar RS422/485 converter voor DIN Rail montage

Art.nr.	12.02.1008
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	12.02.1008
EAN (een stuk)	7611990198665

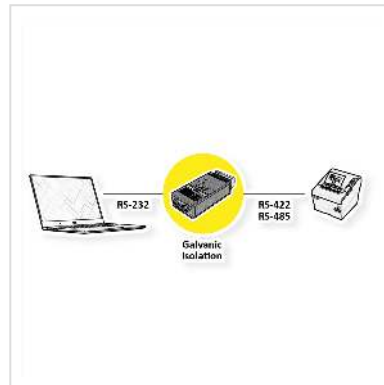

Converter voor RS422/RS485 apparatuur aan de RS232 poort van de PC, met galvaniseerde splitsing

- Isolatie 3000 VDC (optisch)
- Volledig compatibel met seriele COM Poorts
- Aansluitingen: RS-232: DB9 Female, RS-422/485: Terminalblok 7 pin.
- Zend-Ontvangst richting omschakeling automatisch (Auto-Toggling)
- Data Transfer snelheid tot 115Kbit/s
- Terminal resistance en Echo mode
- DIP Switch tbv terminal settings
- Signalen: TXD, RXD, RTS, CTS, GND voor RS-232
- 15KV ESD beveiliging voor alle signalen, RS-422/485 Signaal Surge Protection
- Status LEDs
- Hardware oplossing, geen software nodig
- Stroomvoorziening: DC Spannings voorziening 10~30 VDC via klemblok (met overspanningsbeveiliging)

- Windows 98, 98SE, ME, 2000, Server 2003, XP, Server 2008, XP 64-bit, Windows Vista, Vista 64-bit, Server 2008 R2, Windows 7, Windows 7 X64, Mac OS 8/9, OS-X

- Inhoud: Converter, handleiding

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Adapter, Terminatoren, Converter

Produkt type	Seriele interface converter
Kleur	zwart
Leveringsomvang	converterkabel, gebruiksaanwijzing
Technische bijzonderheden	Geen extra stroomnodig, wel mogelijk
Gewicht	76 g
Hoogte verpakking	40 mm
Breedte verpakking	140 mm
Diepte verpakking	200 mm
Gewicht verpakking	0.14 kg