


ROLINE ProSecure III 2000 - Online UPS

Art.nr.	19.40.1064
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	19.40.1064
EAN (een stuk)	7611990130412

roline
Designed for Professionals

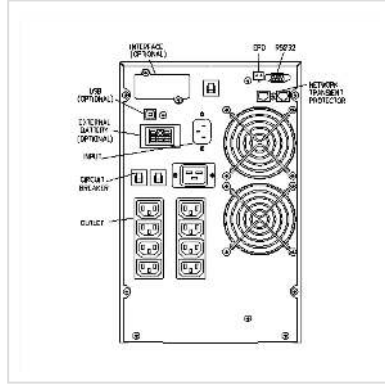

De microprocessor gestuurde PROSECURE III in echte ONLINE technologie (dubbele converter) voor alle soorten spanningsbeveiliging

- IEC 6240-3 klasse 1 (VFI-SS-111)
- Toepassingsgebieden: datacenters, databaseservers met hoge beschikbaarheid of omgevingen met grote spanningsproblemen
- Meertalig LCD display aan de voorkant
- RS232 poort met bewakingssoftware
- USB poorten
- Geavanceerd batterijbeheer (ABM)
- Afsluiten en opnieuw opstarten plannen
- Regelbare lastsegmenten
- LAN/Fax/Modem Bescherming
- HOTSWAP batterijen
- Kaartsleuf voor SNMP- of relaiskaart
- Automatische diagnose en batterijcontrole
- Handmatige bypass, instelbaar
- Online instelbare uitgangsspanning
- Kracht coëfficiënt aanpassing
- EMI/RFI-ruisfilters
- Ware sinusgolfuitgang met < 3% THD
- Beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting

UPS beheerssoftware:

Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 / 10 Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64,
MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS,

reservebatterijen

6x 19491207 speciale accu voor UPS 12V 07Ah

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	UPS
Produkt type	UPS Online
Kleur	zwart
Leveringsomvang	UPS, kabelset, UPS-beheerssoftware, meertalige handleiding op cd
Classificatie volgens IEC 62040-3	VFI-SS-111
UPS Technologie	Online
Vermogensklasse	2000 ... 3000 VA
Spanningssterkte (VA/W)	2000 /1800
Bereik	95 %
Backup tijd	3 min
Backup tijd bij vol/half belast.	3.5 / 11 min
Afmeting (HxBxD)	358 x 225 x 420 mm
Bouw type	Tower
Stroom (Ingang)	160-230V
Stroom (Uitgang)	230V
Uitgangsspanningsregeling	± 2%
Frequentie	50Hz ± 3%
Aansluiting (Ingang)	IEC 320 C14
Ausgänge	9
Aansluiting (Uitgang)	IEC 320 8x C13; 1x C19
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Overspanningsbeveiliging	EMI,- RFI-Filter

Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden	2
Slots tbv Adapterkaart	1
Interface	RS232, USB
RS-232 Interface	ja
USB 2.0 Interface	ja
Hot Swap Batterijen	ja voorzijde
Bypass	automatisch + handmatig
Extra Overspanningsbeveiliging	nee
Gebruiksindicatie	Display
Gebruiksindicatie LED	5
Gebruiksindicatie Display	LCD
Incl. Management Software OS	Windows
Interne Koeling	Aktieve, Cooler
Omgevingstemperatuur	0-40C
Hoogte	358 mm
Breedte	225 mm
Diepte	420 mm
Gewicht	31 kg
Hoogte verpakking	490 mm
Breedte verpakking	340 mm
Diepte verpakking	540 mm
Gewicht verpakking	42 kg

Überbrückungszeit

Leistung (VA / W)

mit 0 / 1 / 2 Batteriepacks (Minuten) nach Herstellerangabe